


## KRJMR

## Potentiometer-Antrieb silberfarben

Rubrik	Potentiometer-Antrieb
Baureihe	KOMBITAST-R-JUWEL
Einbauöffnung	Ø 30,5 mm
Schutzart	IP65
beschriftbar	Nein
Beleuchtung	Nein
Frontrahmen	silberfarben

Mit Drehgriff, jedoch ohne Poti. Für Poti mit 6mm Achsendurchmesser und Gewinde M10 x 0,75. Achsenlänge: ca. 50mm ± 2mm einschl. Befestigungsgewinde

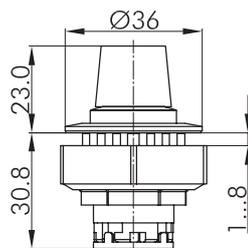

2013



German  
Design Award

WINNER 2014

- Abbildung kann vom Original abweichen - - Änderungen vorbehalten -