

## RVASSA12E\_SW

 

## Schlüsseltaste rastend

Rubrik	Schlüsseltaste
Baureihe	RVA
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Schutzart	IP65
beschriftbar	Nein
Beleuchtung	Nein
Frontrahmen	Edelstahl, glänzend
Frontring	schwarz

inkl. zwei Schlüssel  
 verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

aus Edelstahl V4A (1.4404)

Hülsenrand in den Farben grün-GN, rot-RT, blau-BL, gelb-GB, schwarz-SW, weiß-WS, anthrazit-DG. Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z. B. RVASSA12E\_RT

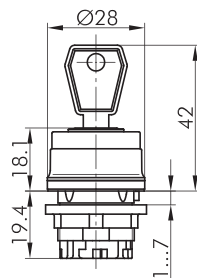

- ⊞ = Schaltstellung
- > = Federrückzug
- = Schlüsselabzugstellung



reddot

- Abbildung kann vom Original abweichen - - Änderungen vorbehalten -