

RVASSA13E_SW

 

Schlüsseltaste rastend

Rubrik	Schlüsseltaste
Baureihe	RVA
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Schutzart	IP65
beschriftbar	Nein
Beleuchtung	Nein
Frontrahmen	Edelstahl, glänzend
Frontring	schwarz

inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

aus Edelstahl V4A (1.4404)

Hülsenrand in den Farben grün-GN, rot-RT, blau-BL, gelb-GB, schwarz-SW, weiß-WS, anthrazit-DG. Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z. B. RVASSA13E_RT

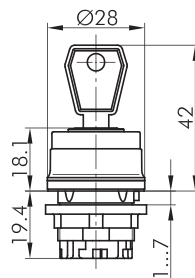

- I = Schaltstellung
- > = Federrückzug
- = Schlüsselabzugstellung



red dot

- Abbildung kann vom Original abweichen - - Änderungen vorbehalten -