

## RVASSA17E\_GB


## Schlüsseltaste rastend

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Rubrik        | Schlüsseltaste      |
| Baureihe      | RVA                 |
| Einbauöffnung | Ø 22,3 mm           |
| Schutzart     | IP65                |
| beschriftbar  | Nein                |
| Beleuchtung   | Nein                |
| Frontrahmen   | Edelstahl, glänzend |
| Frontring     | gelb                |

inkl. zwei Schlüssel  
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

aus Edelstahl V4A (1.4404)

Hülsenrand in den Farben grün-GN, rot-RT, blau-BL, gelb-GB, schwarz-SW, weiß-WS, anthrazit-DG. Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z. B. RVASSA17E\_RT

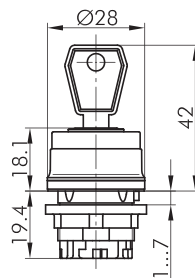

- I = Schaltstellung
- > = Federrückzug
- = Schlüsselabzugstellung



red dot

- Abbildung kann vom Original abweichen - - Änderungen vorbehalten -