


QUALITY ★★ ★

DA Converter

Digital-Analog-Wandler, Digital-Koaxial- und Digital-Optischer-Eingang

Der Oehlbach DA Converter der Extraklasse wandelt digitale in analoge Audiosignale. Dabei werden hochaufgelöst codierte Signale über einen koaxialen oder optischen Eingang aufgenommen. Mit Hilfe eines Schalters lässt sich der gewünschte Eingang bestimmen und die anschließende Ausgabe erfolgt über einen 2-Kanal-RCA-Ausgang. Im Inneren des Gerätes übernimmt ein hochwertiger Cirrus-Logic-Chip die verlustfreie Konvertierung von digital zu analog. Der handliche DA Converter ist geeignet für Audio-Quellen im PCM-Format und unterstützt Audiosignale bis zu 192kHz/24Bit. Zur Stromversorgung dient der USB-Anschluss oder der Netzteil-Stecker. (Dolby und DTS Formate werden nicht unterstützt).

Verfügbar ab April 2014



Features

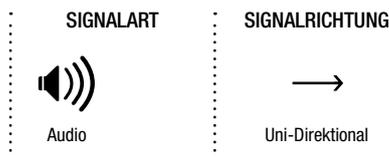
- ✓ Automatische Erkennung der Abtastrate
- ✓ Bis zu 192 kHz und 24 bit Audio-Unterstützung
- ✓ Nahezu jitterfreie Taktrückgewinnung
- ✓ Digitaler optischer und koaxialer Eingang
- ✓ Analoger Ausgang über Stereo-Cinch und 3,5 Klinke
- ✓ Sehr handliches und kompaktes Design
- ✓ Spannungsversorgung über 5V/USB

Technische Daten

Unterstützte Abtastraten	32 KHz/44.1 KHz/48 KHz/96 KHz/192 KHz
Auflösung	bis zu 24 Bit
Stromversorgung	Spannungsversorgung: 5 V DC
Abmessungen	63 x 23 x 68 mm (B x H x T)



Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
DA Converter	6064	1	Braun metallic


IN 
 TV | CD/DVD-PLAYER | BLU-RAY-PLAYER | PC

OUT 
 AMPLIFIER | ACTIVE-SPEAKER