

## GPSMAP 64 Serie



Dieses Produkt wurde getestet und empfohlen vom



Robust (IPX 7) mit bewährter Tastenbedienung


**NEU!** ANT+ & Bluetooth® Schnittstelle<sup>2</sup>

**NEU!** Live Tracking und Smart Notifications<sup>1/2</sup>


Barometrischer Höhenmesser und 3-Achsen Kompass<sup>2</sup>

**NEU!** GPS & GLONASS Kompatibilität

GPSMAP 64: UVP 299,- €  
GPSMAP 64s: UVP 399,- €  
GPSMAP 64st: UVP 469,- €

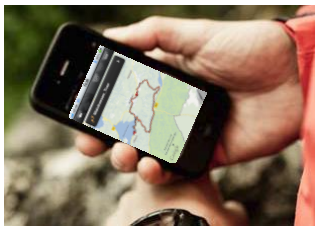

Flexibler Datentransfer per ANT+ oder Bluetooth® zu anderen GPS Geräten, Smartphones oder Sensoren (z.B. tempe™, HF-Brustgurt)

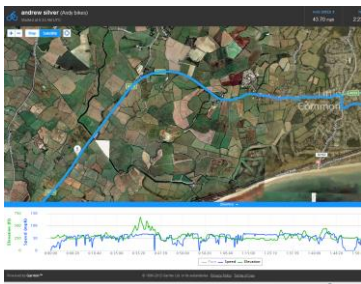

Live Tracking (direkte Streckenverfolgung) über Garmin Connect Mobile<sup>1</sup>



ActiveRouting mit Garmin Topo Pro Karten- Individuelle Routenvorschläge optimiert für unterschiedliche Freizeitaktivitäten

## GPSMAP 64/ 64s &amp; 64st

## Der Outdoor Profi mit innovativen Funktionen

- **NEU!** Schnellere Satellitenerfassung durch GPS und GLONASS-Kompatibilität
- **NEU!** Duales Batteriesystem: Laufzeit bis zu 16 Stunden mit Standard AA Batterien oder Garmin Akku Pack
- **NEU!** Größerer interner Speicher 4GB bei 64/64s und 8GB bei 64st und erweiterbarer Speicherplatz durch microSD Kartenslot
- **NEU!** Bis zu 5.000 Wegpunkte speicherbar
- **NEU!** Papierloses Geocaching mit 250.000 vorinstallierten Caches von Geocaching.com
- Kontrastreiches und sonnenlichttaugliches 6,6 cm (2,6“) Farbdisplay
- Robust und Wasserdicht nach IPX 7
- Bewährte Tastenbedienung auch mit Handschuhen
- ActiveRouting Funktionen mit geeigneten TOPO PRO Karten von Garmin
- Kompatibilität mit anderen Kartenformaten (BlueChart g2, CityNavigator NT)

## GPSMAP 64s zusätzlich mit ...

- **NEU!** Bluetooth® 4.0 (Smart/ Low Energy) für die Kopplung mit Smartphone Apps (BaseCamp Mobile und Garmin Connect Mobile)<sup>1</sup>
- **NEU!** Live Tracking (direkte Streckenverfolgung) über Garmin Connect Mobile<sup>1</sup>
- **NEU!** Smartphone Benachrichtigung ( Email, SMS, Termine, Anrufe) über Bluetooth®-Anbindung an iPhone 4S oder neuer
- **NEU!** 1 Jahr Abo für BirdsEye Satellite Imagery (Download über BaseCamp)
- Barometrischem Höhenmesser & 3- Achsen Kompass
- Datentransfer per ANT+ zu GPS-Geräten oder Sensoren (z.B. HF-Brustgurt, Trittfrequenz oder Tempe)

## GPSMAP 64st zusätzlich zu GPSMAP 64s mit ...

- Vorinstallierte Freizeitkarte Europa im Maßstab 1:100.000
- 8GB internem Speicher

Der neue **GPSMAP 64** besitzt ein brillantes 2,6“ Display mit sehr guter Ablesbarkeit, auch bei Sonnenlicht und einen hochsensiblen GPS und GLONASS Empfänger mit einer Quad- Helix Antenne für schnellen Satelliten Empfang und höhere Genauigkeit. Der robuste und wasserdichte GPSMAP 64 hat eine für Outdoor- Aktivitäten optimiertes duales Batterie System und ein 4GB internen Speicher der mit einer microSD Karte erweitert werden kann. Auf dem Gerät sind 250.000 Geocaches von Geocaching.com vorinstalliert. Die Batterielaufzeit beträgt bis zu 16 Stunden. Der **GPSMAP 64s** besitzt zusätzlich einen barometrischen Höhenmesser, 3- Achsen Kompass und kabellose Datenübertragung zu ANT+ Sensoren oder via Bluetooth zu Smartphones für LiveTracking und Smartphone Benachrichtigungen.

Der **GPSMAP 64st** hat eine europaweiter Freizeitkarte vorinstalliert und einen 8GB internen Speicher.

<sup>1</sup> kompatibel ab iPhone® 4s und Android® ab Firmware 4.33 voraussichtlich ab Q1/2014

<sup>2</sup> nur GPSMAP 64s/64st

## GPSMAP 64

Artikelnummer: 010-01199-00

EAN-Nr.: 753759115814

Lieferumfang:

GPSMAP 64, weltweite Basiskarte, USB Kabel, Karabinerhalterung, Handbuch

UVP: 299,- €

## GPSMAP 64s:

Artikelnummer: 010-01199-10

EAN-Nr.: 753759115838

Lieferumfang:

GPSMAP 64s, weltweite Basiskarte, USB Kabel, Karabinerhalterung, Handbuch, 1 Jahr Birds Eye Satellite Abo

UVP: 399,- €

## GPSMAP 64s +

### Topo Deutschland V6 PRO microSD

Artikelnummer: folgt

EAN-Nr.: folgt

## GPSMAP 64s +

### TransAlpin 2012 Pro microSD

Artikelnummer: folgt

EAN-Nr.: folgt

## GPSMAP 64st:

Artikelnummer: 010-01199-21

EAN-Nr.: 753759115869

Lieferumfang:

GPSMAP 64st, weltweite Basiskarte, vorinstallierte Freizeitkarte Europa, USB Kabel, Karabinerhalterung, Handbuch, 1 Jahr Birds Eye Satellite Abo

UVP: 469,- €

## Verpackungsinformationen

Verpackungsgröße: 13,7 x 17,5 x 5,8 cm

Gewicht: 405g

Masterkarton: 20 Stk.

Umverpackung: 38,1 x 31,5 x 30,5 cm

Gewicht: 10kg

## Service & Support

[www.garmin.de/support](http://www.garmin.de/support)

## Druckfähige Bildvorlagen

[garmin-partnerportal.de](http://garmin-partnerportal.de)

Das Produkt kann sich von den Abbildungen unterscheiden.  
© 2014 Garmin Deutschland GmbH. Änderungen vorbehalten. Für Garmin Produkte gelten ausschließlich die Garantiebedingungen, die in den begleitenden Hinweisen zur Garantie für diese Produkte ausdrücklich genannt sind. Keine der Angaben in dieser Dokumentation darf als zusätzlicher Garantiespruch gewertet werden. Garmin haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation. [www.garmin.de](http://www.garmin.de)

## Technische Daten

<b>Gehäuse:</b> 6,1 x 16 x 3,6 cm	<b>3-Achsen Kompass:</b> nur 64s/64st
<b>Displaygröße:</b> 6,6 cm (2,6")	<b>Barometrischer Höhenmesser:</b> nur 64s/64st
<b>Displayauflösung:</b> 160 x 240	<b>Geocaching:</b> Ja, 250.000 vorinstalliert
<b>Displaytyp:</b> transflektiv, 65.000 Farben, TFT	<b>Jagd- und Angelkalender:</b> Ja
<b>Gewicht:</b> 260g mit Batterien	<b>Sonne- und Mondkalender:</b> Ja
<b>Batterielaufzeit:</b> bis zu 16 Stunden	<b>Gezeitentabelle mit opt. Blue Chart:</b> Ja
<b>Batterie:</b> Garmin NIMH Akku, 2 x AA Batterien	<b>Übertragung von Gerät zu Gerät:</b> nur 64s/64st
<b>Wasserdicht:</b> Ja (IPX7)	<b>Garmin Connect™ kompatibel:</b> Ja
<b>Antenne:</b> Quad Helix Antenne, GPS + GLONASS	<b>Live Tracking:</b> nur 64s/64st
<b>Schnittstellen:</b> USB und NMEA 0183 kompatibel	<b>Smart Notifications:</b> nur 64s/64st
<b>Weltweite Basiskarte:</b> Ja	<b>ANT+ Fernbedienung (64s/64st):</b> VIRB
<b>Interner Speicher:</b> 4GB (64/64s); 8GB (64st)	<b>Drahtlose Übertragung:</b> ANT +™/Bluetooth® (64s/64st)
<b>Speichererweiterung:</b> microSD™ Karte bis 32GB	<b>Sensoren (64s/64st):</b> Optional HF Brustgurt, Tempe™, Footpod, Trittfrequenz
<b>Wegpunkte:</b> 5.000	<b>BirdsEye Satellite Karten Abo (1 Jahr kostenfrei):</b> nur 64s/64st
<b>Trackaufzeichnung:</b> 10.000 Punkte/ 200 Tracks	

## Produktvergleich

	GPSMAP 64	GPSMAP 64s	GPSMAP 64st
<b>Vorinstallierte Karte</b>	Weltweite Basiskarte	Weltweite Basiskarte	Freizeitkarte EU
<b>GPS/GLONASS Empfänger</b>	•	•	•
<b>Externer GPS/GLONASS Antennen Eingang</b>		•	•
<b>Sonnenlicht ablesbares 6,6cm (2.6") Farb Display</b>	•	•	•
<b>Interner Speicher</b>	4 GB	4 GB	8 GB
<b>MicroSD Karten Slot</b>	•	•	•
<b>5,000 Wegpunkte, 200 Routen &amp; 10,000 Track Log Punkte</b>	•	•	•
<b>Wasserdicht</b>	IPX7	IPX7	IPX7
<b>Duales Batterie System</b>	•	•	•
<b>Batterielebensdauer</b>	16 h	16 h	16 h
<b>250,000 vorinstallierte Geocaches (von Geocaching.com)</b>	•	•	•
<b>Barometr. Höhenmesser &amp; 3-Achsen Kompass</b>		•	•
<b>Wireless Connectivity</b>		ANT +™ Bluetooth® 4.0	ANT +™ Bluetooth® 4.0
<b>BaseCamp™ Mobile Kompatibilität</b>		•	•
<b>Live Tracking und Smart Notifications<sup>1</sup></b>		•	•
<b>Garmin Connect™ Mobile (Live Tracking)</b>		•	•
<b>BirdsEye Satellite Imagery Abo (1 Jahr kostenfrei)</b>		•	•
<b>Unterstützt zusätzliche Kartenformate (Bluechart®G2, City Navigator® NT, BirdsEye Satellite, Garmin Custom Maps)</b>	•	•	•

<sup>1</sup> kompatibel ab iPhone® 4s und Android® ab Firmware 4.33 voraussichtlich ab Q1/2014

## Zubehörempfehlung



### NiMH Akku-Pack

Akku der im GPSMAP 64s oder 64st aufgeladen werden kann.

Art. Nr.: 010-11874-00  
EAN: 753759991203  
UVP: €23,99



### Outdoor Halterungs-Set + Tasche

Inklusive Fahrradhalterung, eine Universalhalterung zur Befestigung am Rucksack und eine Schutztasche

Art. Nr.: 010-11853-00  
EAN: 753759990114  
UVP: €19,99



### Rucksackhalterung

Befestige dein Gerät am Rucksack. Hält sicher an der Rucksack- oder Zubehörschlaufe.

Art. Nr.: 010-11855-00  
EAN: 753759990138  
UVP: €19,99



### Fahrradhalterung

für alle Arten von Lenkerdurchmesser geeignet. sowohl für den Lenker als auch auf dem Vorbau verwendbar.

Art. Nr.: 010-11023-00  
EAN: 753759074654  
UVP: € 11,99

## Zusätzliche Zubehörprodukte

Produktname	Art.-Nr.:	EAN-Nr.:	UVP	Beschreibung	Bild
Multi Car Charger	010-10723-17	753759111540	€19,99	Zwei USB Stecker für 12V Zigarettenanzünder	
Gürtelcliphalterung	010-11022-10	753759093662	€7,99	Zweitelliger Gürtelclip. Basis verbleibt am Gürtel, Gegenstück für das Gerät wird mittels Federverriegelung freigegeben.	
Schutzhülle	010-11526-00	753759968526	€19,99	Schütze dein GPSMAP 64 mit dieser Hülle.	
AC Adapter	010-10635-01	753759049911	€14,99	AC Adapter zur Steckdosenverbindung und laden mit . USB Kabel.	
Kabel für Zigarettenanzünder	010-10851-11	753759081829	€24,99	Zur Stromversorgung des 64s oder 64st im Fahrzeug.	
Lanyard Karabiner	010-11854-00	753759990121	€14,99	Hänge dein Gerät mit dem Karabinersicher am Gürtel, Jacke, oder Rucksack.	
Sicherungsleine, automatisch aufrollend	010-10888-00	753759066604	€22,99	Automatisch aufrollende Sicherungsleine für das GPSMAP.	
Lanyard Schlaufe mit Schnellverschluss	010-11733-00	753759980283	€12,99	Trage das Gerät mit dieser Schlaufe um die Hände frei zu haben.	
Gürtelclip	010-11734-20	753759980375	€8,99	Einteiliger Gürtelclip mit Federklammer zur Befestigung am Gürtel/Hosenbund	
Karabinerhalter	010-11022-20	753759098179	€10,99	Der Karabiner mit Aufnahme-Clip hält das Garmin GPS Gerät während der Unternehmung in griffweite. Der Clip passt optimal zum Gerät und befestigt es sicher.	
Schutztasche	010-10117-02	753759042004	€8,99	Tasche zum Schutz des Gerätes.	
Rutschfeste KFZ Halterung	010-11602-00	753759975463	€38,99	Für einfache Befestigung des Geräts im Fahrzeug	
Halterung für Marine	010-11031-00	753759075880	€29,99	Sichere das Gerät auf jeder flachen Oberfläche.. Schrauben nicht inklusive.	
KFZ Navigations Kit	010-10851-10	753759082277	€49,99	Sichere Befestigung und Ablesbarkeit des Oregon während der Fahrt. Inklusive Saugnapfhalterung, KFZ-Anschlusskabel und Armaturenbrett-Klebeplatte als Gegenstück für den Saugnapf.	
PC-Kabel (USB-Anschluss)	010-10723-01	753759052973	€6,99	Zum Anschluss des Oregon an einen PC, um Navigationsdaten , Geocaches und Fotos vom und zum PC zu übertragen.	
Serielles Daten und Stromkabel	010-11131-00	753759082215	€29,99	Zur Übertragung von Geschwindigkeits- und Positionsdaten im NMEA Format zu Steuereinheiten oder Aufzeichnung von Daten für eine spätere Auswertung.	
Trittfrequenzmesser	010-10644-00	753759050030	€42,99	Zur Anzeige der Trittfrequenz, um stets mit der optimalen Frequenz zu treten und einer vorzeitigen Ermüdung vorzubeugen.	
Brustgurt Standard	010-10997-00	753759074852	€49,99	Wird während einer Aktivität getragen und sendet kabellos Daten an das Gerät.	
Brustgurt Textil	010-10997-07	753759003456	€59,99	Tragefreundlicher Textil-Brustgurt zur Messung und Darstellung der Herzfrequenz.	
CHIRP™	010-11092-20	753759969820	€19,99	Sender für Geocaching-Abenteuer. Zur Speicherung von Hinweisen sowie Koordinaten, Geocaches oder Multi-Caches	
TEMPE™	010-11092-30	753759993122	€29,99	Externer Temperatursensor mit ANT+ Übertragung. Ermöglicht eine unverfälschte Temperaturmessung	