

PERFEKTER KLANG.
PERFEKTE BILDER.



MKE 600

 **SENNHEISER**
The Pursuit of Perfect Sound




Ihr zuverlässiger Begleiter auf jedem Dreh: das neue MKE 600

Wo auch immer Sie den magischen Moment einfangen: Ihre Dokumentation lebt von einem perfektem Zusammenspiel aus Bild und Ton – und das selbst unter den härtesten Bedingungen. Ganz gleich ob Außenaufnahmen in der Stadt oder Drehs in Gebäuden mit schlechten akustischen Eigenschaften: Sennheiser hat die Lösung für erstklassigen Film-Ton.



Das neue Kameramikrofon MKE 600 wurde speziell für Videojournalisten entwickelt, die auf hohe Richtwirkung, erstklassige Tonqualität und unkomplizierte Handhabung setzen. Besonders bei schnell wechselnden Locations und Kamera-Settings ist dieses neue Richtrohrmikrofon Ihr zuverlässiger Begleiter auf anspruchsvollen Drehs.



Überzeugen Sie durch
perfekten Klang
ohne Lärm.

Die große Stärke des handlichen MKE 600 ist sein voller Klang mit ausgezeichnetem Tiefenanteil. So wird Sprache angenehm und mit hoher Verständlichkeit aufgezeichnet. Das Richtrohrmikrofon holt den Ton näher; seitliche Störgeräusche blendet es zuverlässig aus. Griff- und Windgeräusche reduzieren Sie mit einem zuschaltbaren LowCut-Filter und überzeugen durch perfekten Klang – ohne den Lärm.



Keine Phantomspeisung erforderlich. Da nicht alle Videokameras die Phantomspeisung für ein Mikrofon bereitstellen, können Sie das MKE 600 auch über eine Standard-AA-Batterie versorgen. Die Batteriespeisung lässt sich einfach zuschalten und bei Nichtgebrauch der Kamera abschalten – so entlädt sich die Batterie nicht vorzeitig. Eine LED am Batterieschalter warnt bei nachlassender Spannung und lässt noch eine Reserve von rund acht Stunden – genug Spielraum, um den begonnenen Dreh erfolgreich zu beenden.

MKE 600

Ihr zuverlässiger Begleiter auf anspruchsvollen Drehs.



Das MKE 600 ist ein professionelles Richtrohr-Kondensatormikrofon für Videojournalisten und kommt genau dort zum Einsatz, wo hohe Tonqualität und einfache Handhabung erforderlich sind. Störgeräusche werden seitlich ausgeblendet und sein LowCut-Filter sorgt für zusätzliche Dämpfung von Gebrauchs- und Windgeräuschen. Das MKE 600 ist ein cleveres System für perfekte Filmaufnahmen – auch dank seines professionellen Zubehörs.



Vorteile

- Einfache Handhabung: Plug'n'Play
- Maximale Dämpfung von Nebengeräuschen für klaren und angenehmen Klang
- LowCut-Filter zur Minimierung von Windgeräuschen
- Sie haben die Wahl: Phantomspeisung P48 oder Batteriespeisung
- Batterieschalter mit »Low-Batt«-Anzeige
- Robustes Ganzmetall-Gehäuse
- Made in Germany

Lieferumfang

- MKE 600: Richtrohrmikrofon
- MZS 600: Swinghalterung
- MZW 600: Schaumwindschutz
- Bedienungsanleitung


Zubehör.

Das MKE 600 ist vielseitig.
Dank seines zusätzlichen Zubehörs sind Sie noch flexibler.



MZH 600
Fellwindschutz. Leicht und wetterfest
für optimale Windgeräuschkämpfung.

MZW 600
Schaumwindschutz
(im Lieferumfang).

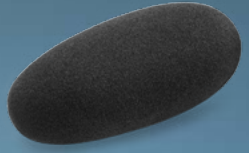

KA 600
Mikrofonadapterkabel für Audio-In.



MZS 600
Schwinghalterung
(im Lieferumfang).



MZQ 600
Stativklemme.



Technische Daten

Richtcharakteristik

Frequenzgang

Empfindlichkeit bei P48

Empfindlichkeit bei Batteriespeisung

Grenzschalldruckpegel bei P48

Grenzschalldruckpegel bei Batteriespeisung

Ersatzgeräuschpegel bei P48

Ersatzgeräuschpegel bei Batteriespeisung

Stromversorgung

Stromaufnahme bei P48

Betriebszeit mit Batterie

»Low-Batt«-Anzeige

Durchmesser

Länge

Gewicht

Betriebstemperatur

MKE 600

Superniere/Keule

40 Hz bis 20 kHz

21 mV/Pa

19 mV/Pa

132 dB SPL

126 dB SPL

15 dB (A)

16 dB (A)

48 V \pm 4 V (P48, IEC 61938) über XLR-3
oder Batterie/Akku (Typ AA 1,5 V/1,2 V)

4,4 mA

ca. 150 Std.

< 1,05 V;
ca. 8 Std. Restbetriebszeit nach erstmaliger Anzeige

20 mm

256 mm

128 g (ohne Batterie)

-10 °C bis +60 °C



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany

Phone +49 5130 600-0

Fax +49 5130 600-300

www.sennheiser.com