
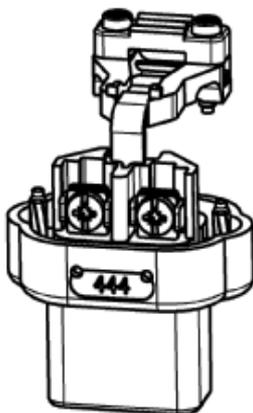


# Datenblatt / Datasheet

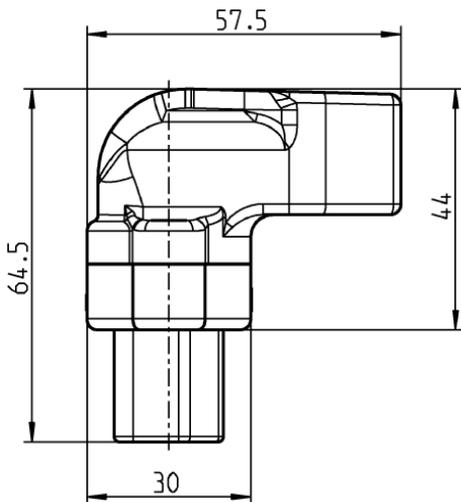

Gerätesteckdose T 155, mit Schutzkontakt. ähnl. EN 60 320, Normblatt C 21. Für Heissgeräte bis 100 °C Dauergebrauchstemperatur. Vorsatzstück hergestellt aus Silikon, Griffstück aus Perbunan, Winkelausführung.

*Silicon/Perbunan made socket outlet for appliances with constant working temperatures up to 100 °C. With protective contact system.*

Typ: 444 P/Si/Wi  
Type:

Nennspannung: AC 250 V  
Rated voltage:

Nennstrom: 16A  
Rated current:

Bauart: ähnl. EN 60 320, C 21  
According to:

Schutzart: IP xx  
IP-Code:

Anschlüsse: Schraubklemmen  
Type of Terminals: Screw terminals

Kontakte: CuZn 37  
Material of Terminals:

Kontaktträger: MVQ  
Carrying parts: Silicon rubber

Gehäuse: NBR  
Cover: Perbunan rubber

Approbationen: keine  
Certified by:

Anmerkung: —  
Annotation:

RoHs Konformität: Ja  
RoHs Compliance: yes

Ce Kennzeichnung: Ja  
Ce Marking: Yes

Altgeräte richtlinie: Nicht zutreffend  
WEEE: Not applicable