


Messschieber caliMax® Ablesung 0,1 mm (27083)

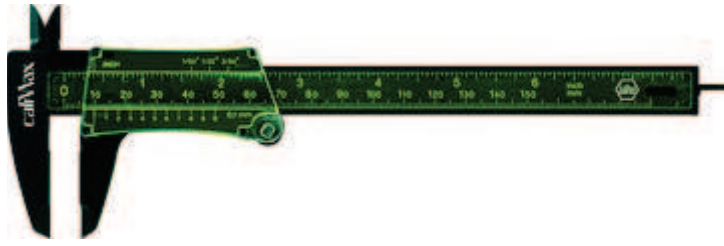

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7 78136 Schonach
E-Mail: info.de@wiha.com
Tel.: +49 (0)7722 959-0

Artikelnummer: 4113203

Bestellnummer: 27083

EAN: 4010995270834

Ablesung: 0,1 mm bzw. 1/64 Zoll.

Anwendung: Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen.

Anzeige: Noniuslänge 39 mm, auflösend in Millimeter und Zoll.

Extra: Nonius-Skala in grün sorgt für guten Kontrast zum leichten Ablesen.

Extra: Nahezu parallaxfreies Ablesen möglich.

Material: Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 50% Fiberglasanteil.

Material: Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 50% Fiberglasanteil.

Anwendung: Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen.

Zolltarifnummer	90173000
-----------------	----------

Messkapazität (mm)	150 mm
--------------------	--------

Messkapazität (Zoll)	6"
----------------------	----
