

DF600/800 Eco SL

Unsere Arbeitstiere: robust und leistungsstark

NEU

CasaFan ⚡
SafeLine

GEWERBE-EINSATZ

Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.



IP54

Staubschutz
Spritzwasserschutz



Mittels optionalem **Trafo ETWZ 1,0 #891020** in 5 fein dosierten Stufen regelbar.



DF600 Eco SL #306085


DF800 Eco SL #308090

Gehäuse, Flügel, Lack matt schwarz

- Trommelventilatoren mit höchster Leistung.
- Ideal zum Einsatz in Produktion, Lager und Versand.
- 3 Stufen mittels Druckschalter bedienbar. Allpoliger Ein/Ausschalter.
- Vertikale Neigung im Bereich von 360° einstellbar.
- Lufttechnisch optimiertes Flügelrad aus Aluminium.
- Schutzgitter, Gehäuse, Rahmen und Flügelrad schwarz lackiert.
- Stabiler, kippstarrer Stahlrohr-Standbügel mit Gummirollen und -füßen.
- Praktische Griffe am Gehäuse sowie Kabelaufwicklung an der Rückseite des Schutzgitters.
- Schutzart IP54 spritzwassergeschützt, Schutzklasse I.
- 2,5 m Zuleitung H07RN-F G 3 1,0 mm² für hohe mechanische Beanspruchung mit Schukostecker IP54.

Artikel	Art.-Nr.	Gehäuse/Gitter	Flügel
DF800 Eco SL IP54	308095	Lack schwarz matt	Lack schwarz
DF600 Eco SL IP54	306090	Lack schwarz matt	Lack schwarz

Technische Daten		Maße (mm)	DF800	DF600
Modell	DF800 DF600	Maß A/B	880/830	750/680
Leistung Motor (W)	123	Maß C/D	260/920	270/770
Spannung (V/Hz)	220-240/~50	Flügel Ø	750	600
Anzahl Stufen	3	Korb Ø	830	680
Drehzahl min ⁻¹	870 max.			
Schalldruck (L _p -3m) dB(A)	56,8 53,9			
Schalleistung (L _w) dB(A)	78,9 76,1			
Luftmenge (m ³ /h)*	15.650 13.000			
Serviceverh. (m ³ /min/W)	2,11 1,75			
Gewicht (kg)	19,3 16,3			

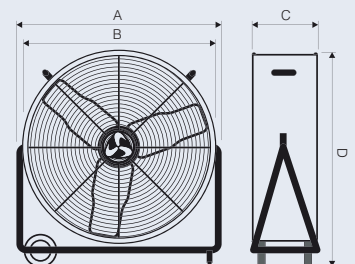

*gemessen nach IEC 60879

