




Befestigungselemente für Leitungen, selbstverschließend

- AHC-Serie


Diese Halter sind eine schnelle und einfache Methode, um Leitungen zu fixieren und zu bündeln. Ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelt, finden sich auch in diversen anderen Industriezweigen Anwendungen für diese praktischen Halter.

Hauptmerkmale

- Push und Click-Anwendung zur Befestigung von Leitungen
- Halter wird in die spezifizierte Lochbohrung eingeklickt
- AHC_SS und AHC_SB können auf einen 5mm Bolzen gesteckt werden

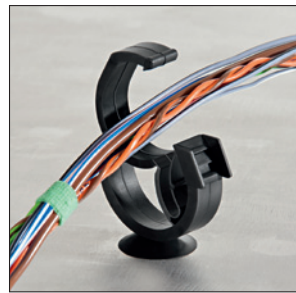

Automatic Harness Clip offen.

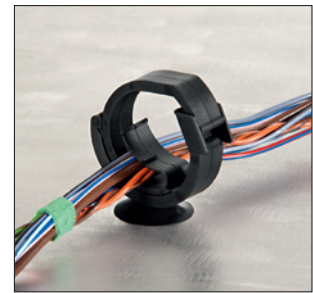

Automatic Harness Clip geschlossen.

Materialinformationen siehe Seite 30.

TYP	Zeichnung	Breite (W)	Länge (L)	Länge (L2)	Teller Ø	Bündel Ø max.	Ø Befestigungsloch (FH)	Blechstärke	Material	Farbe	Art.-Nr.
AHC2SS		10,0	29,0	-	-	20,0	-	-	PA66HIRHS	Schwarz (BK)	151-00368
AHC1AH		10,0	25,0	7,0	20,0	13,0	6,2 - 6,7	0,5- 2,0	PA66HIRHS	Schwarz (BK)	151-00366
AHC2AH		10,0	29,5	7,0	20,0	20,0	6,2 - 6,7	0,5- 2,0	PA66HIRHS	Schwarz (BK)	151-00367
AHC4AH		13,5	58,0	7,5	24,0	36,0	6,2 - 6,7	0,7- 3,0	PA66HIR	Schwarz (BK)	151-00374
AHC2BH		10,0	29,0	7,0	20,0	20,0	6,2 x 12,2	0,7- 3,0	PA66HIRHS	Schwarz (BK)	151-00208
AHC3BHR		10,0	40,0	7,0	24,0	28,0	6,2 x 12,2	0,7- 3,0	PA66HIRHS	Schwarz (BK)	151-00370
AHC3CHR		10,0	40,0	7,0	24,0	28,0	6,2 x 12,2	0,7- 3,0	PA6HIR	Schwarz (BK)	151-00371
AHC3SB		10,0	41,0	-	27,0	28,0	-	-	PA66HIRHS	Schwarz (BK)	151-00373
AHC3DH		10,0	66,0	-	-	28,0	6,2 x 12,2	0,5- 2,0	PA66HIRHS	Schwarz (BK)	151-00181
AHC3EH2		11,0	44,2	5,2	24,0	28,0	6,2 x 12,2	1,8- 4,8	PA66HIRHS	Schwarz (BK)	151-00928

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.