

Selbstschließender Schutzschlauch

• Helagaine Twist-In


Helagaine Twist-In findet Verwendung bei der Fertigung von industriellen Maschinen, Elektronik und Elektrotechnik. Twist-In in den praktischen 2- und 5-m Längen werden im Büro und privaten Bereich eingesetzt und sind der perfekte Kabelschutz z.B. an PC, TV- und HIFI-Geräten.

Hauptmerkmale

- Selbstschließender Schutzschlauch aus Polyester
- Sehr guter Schutz gegen Abrieb
- Ideal für die nachträgliche Installation
- Leichtes, einfaches anbringen und entfernen
- Jederzeit zugänglich für Wartung, Reparatur und Inspektion
- Weniger Durchmesser für einen breiten Anwendungsbereich

Ablängen ohne Ausfransen mit dem Heißschneidegerät HSG0, siehe Seite 180.

MATERIAL	Polyester (PET)
Betriebstemperatur	-70 °C bis +125 °C
Schmelzpunkt	+255 °C
Brandschutz-eigenschaften	FMVSS 302, selbstverlöschend

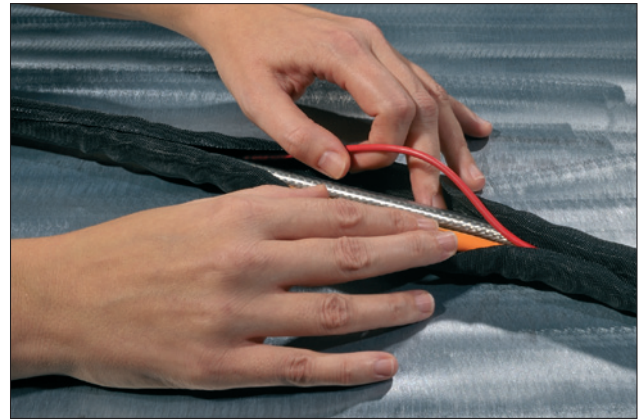

Mit Helagaine Twist-In bleiben Kabelbündel leicht zugänglich für Wartung, Reparatur und Inspektion.

Twist-In aus flammhemmenden Polyester finden Sie in unseren Branchenlösungen.



Mehr Details!



Twist-In Handelsverpackung für den gelegentlichen Bedarf.

TYP	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Farbe	Rollenlänge	Art.-Nr.
Twist-In 05	4	5	Schwarz (BK)	150 m	170-01000
Twist-In 08	5	8	Schwarz (BK)	100 m	170-01001
Twist-In 13	10	13	Schwarz (BK)	50 m	170-01002
Twist-In 19	16	19	Schwarz (BK)	25 m	170-01004
Twist-In 25	19	25	Schwarz (BK)	25 m	170-01005
Twist-In 29	25	29	Schwarz (BK)	15 m	170-01006
Twist-In 32	29	32	Schwarz (BK)	15 m	170-01007
Twist-In 38	32	38	Schwarz (BK)	15 m	170-01008
Twist-In 50	38	50	Schwarz (BK)	15 m	170-01010

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

TYP	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Farbe	Rollenlänge	Art.-Nr.
Twist-In 05	4	5	Schwarz (BK)	5 m	170-01011
Twist-In 08	5	8	Schwarz (BK)	5 m	170-01012
Twist-In 13	10	13	Schwarz (BK)	5 m	170-01013
Twist-In 19	16	19	Schwarz (BK)	2 m	170-01014
Twist-In 25	19	25	Schwarz (BK)	2 m	170-01015
Twist-In 29	25	29	Schwarz (BK)	2 m	170-01016
Twist-In 32	29	32	Schwarz (BK)	2 m	170-01017
Twist-In 38	32	38	Schwarz (BK)	2 m	170-01018

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.