




## Befestigungsschellen Polyamid

### • HP-Serie

Die hochwertigen Kunststoffschellen werden als Zugentlastung sowie zur Kabel- oder Rohrbefestigung eingesetzt. Ein Beispiel ist der Flugzeugbau. Dort sind sie wegen ihres geringen Gewichtes und ihrer hohen Zuverlässigkeit besonders geeignet.

### Hauptmerkmale

- HP Befestigungsschellen aus Polyamid gefertigt
- Gute Temperaturbeständigkeit und hohe Belastbarkeit
- In diversen Größen erhältlich

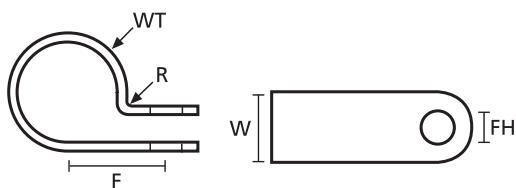

Befestigungsschelle HP-Serie



Befestigungsschellen HP

TYP	Breite (W)	Wanddicke (WT)	Ø Befestigungsloch (FH)	Bündel Ø max.	Lochabstand (F)	Radius (R)	Material	Farbe	Art.-Nr.
H1P	10,0	0,80	4,2	3,2	8,5	0,5	PA66	Natur (NA)	211-60019
	10,0	0,80	4,2	3,2	8,5	0,5	PA66HS	Schwarz (BK)	211-60000
H2P	10,0	1,00	4,2	5,0	9,5	1,0	PA66	Natur (NA)	211-60029
	10,0	1,00	4,2	5,0	9,5	1,0	PA66HS	Schwarz (BK)	211-60001
H3P	10,0	1,00	4,2	6,5	10,0	1,0	PA66	Natur (NA)	211-60039
	10,0	1,00	4,2	6,5	10,0	1,0	PA66HS	Schwarz (BK)	211-60002
H4P	10,0	1,20	4,2	8,0	10,0	1,0	PA66	Natur (NA)	211-60049
	10,0	1,20	4,2	8,0	10,0	1,0	PA66HS	Schwarz (BK)	211-60003
H5P	10,0	1,20	4,2	9,5	11,0	1,0	PA66	Natur (NA)	211-60059
	10,0	1,20	4,2	9,5	11,0	1,0	PA66HS	Schwarz (BK)	211-60004
H6P	10,0	1,20	4,2	11,0	13,0	1,0	PA66	Natur (NA)	211-60069
	10,0	1,20	4,2	11,0	13,0	1,0	PA66HS	Schwarz (BK)	211-60005
H7P	10,0	1,20	4,2	12,5	14,0	1,5	PA66	Natur (NA)	211-60079
	10,0	1,20	4,2	12,5	14,0	1,5	PA66HS	Schwarz (BK)	211-60006
H8P	10,0	1,50	4,2	14,0	15,0	1,5	PA66	Natur (NA)	211-60089
	10,0	1,50	4,2	14,0	15,0	1,5	PA66HS	Schwarz (BK)	211-60007
H9P	10,0	1,50	4,2	16,0	16,0	1,5	PA66	Natur (NA)	211-60099
	10,0	1,50	4,2	16,0	16,0	1,5	PA66HS	Schwarz (BK)	211-60008
H10P	10,0	1,50	4,2	17,5	17,0	1,5	PA66	Natur (NA)	211-60109
	10,0	1,50	4,2	17,5	17,0	1,5	PA66HS	Schwarz (BK)	211-60009
H11P	10,0	1,50	4,2	19,0	18,0	2,0	PA66	Natur (NA)	211-60119
	10,0	1,50	4,2	19,0	18,0	2,0	PA66HS	Schwarz (BK)	211-60120
H12P	10,0	1,50	4,2	20,5	19,0	2,0	PA66	Natur (NA)	211-60129
H13P	12,0	1,50	5,2	22,0	20,5	2,0	PA66	Natur (NA)	211-60139
H14P	12,0	1,50	5,2	24,0	21,5	2,0	PA66	Natur (NA)	211-60149
H15P	12,0	1,50	5,2	25,5	23,0	2,5	PA66	Natur (NA)	211-60159
H16P	12,0	1,50	5,2	28,5	24,0	2,5	PA66	Natur (NA)	211-60169
H17P	12,0	1,50	5,2	31,5	26,0	2,5	PA66	Natur (NA)	211-60179
H18P	12,0	1,50	5,2	35,0	27,5	2,5	PA66	Natur (NA)	211-60189

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.