



Etiketten für die Kennzeichnung von Schaltschränken für Laserbedruckung


• Helatag 1101 (Weiß)

Überall dort, wo ein besonderes sauberes Schriftbild notwendig ist, z.B. bei der Bedruckung mit Barcodes, werden diese Etiketten eingesetzt. Aufgrund der hohen Auflösung von Laserdruckern sind sie auch zur Herstellung von Typenschildern geeignet.

Zum problemlosen Bedrucken empfehlen wir die Software TagPrint Pro. Sie enthält alle aufgeführten Etiketten, die sofort aufgerufen werden können. Aufwendiges Einrichten entfällt. Für einfache Anwendungen empfehlen wir unsere MS-Windows Word Druckvorlagen unter www.HellermannTyton.de (Downloadbereich).

Hauptmerkmale

- Zur Kennzeichnung von diversen elektrischen und elektronischen Produkten
- Sauberes Schriftbild und gestochen scharfe Texte, Barcodes und Grafiken
- Abgerundete Ecken garantieren bessere Endhaftung
- Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro
- MS-Windows Word Druckvorlagen unter www.HellermannTyton.de (Downloadbereich)
- Transparente Kunststoffverpackung garantiert lange Verwendbarkeit der Etiketten

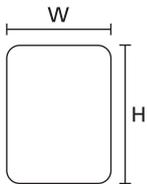

Helatag-Laser-Etiketten erleichtern die Komponenten Kennzeichnung.

MATERIAL	Typ 1101, Polyester (PET), weiß (WH)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +150 °C
Verarbeitungstemperatur	ab 0 °C
Kleber	Acryl
Foliendicke (µm)	60 µm
Chem. Eigenschaften	Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Alkohol, die meisten Öle, Schmierstoffe, Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze, Alkalien und UV-Licht
Zulassungen/ Normen	UL-Recognized



TYP	Breite (W)	Höhe (H)	Etiketten je Blatt	Blatt pro Pack	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
TAG156LA4-1101-WH	10,2	10,2	532	19	10.000	Weiß (WH)	594-81101
TAG122LA4-1101-WH	15,0	9,0	372	27	10.000	Weiß (WH)	594-31101
TAG120LA4-1101-WH	15,2	6,4	528	19	10.000	Weiß (WH)	594-11101
TAG111LA4-1101-WH	16,5	5,1	605	17	10.000	Weiß (WH)	594-01101
TAG154LA4-1101-WH	17,0	9,0	341	30	10.000	Weiß (WH)	594-61101
TAG124LA4-1101-WH	19,0	11,0	260	20	5.000	Weiß (WH)	594-11017
TAG13LA4-1101-WH	19,1	6,4	440	23	10.000	Weiß (WH)	594-41101
TAG121LA4-1101-WH	20,0	8,0	315	32	10.000	Weiß (WH)	594-21101
TAG155LA4-1101-WH	25,4	8,5	231	22	5.000	Weiß (WH)	594-71101
TAG15LA4-1101-WH	25,4	12,7	154	33	5.000	Weiß (WH)	594-91101
TAG162LA4-1101-WH	38,1	12,7	110	23	2.500	Weiß (WH)	594-11010

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.