



Typenschilder für Laserbedruckung

- **Helatag 1103 (Silber)**

Überall dort, wo ein besonderes sauberes Schriftbild notwendig ist, z.B. bei der Bedruckung mit Barcodes, werden diese Etiketten eingesetzt. Aufgrund der hohen Auflösung von Laserdruckern sind sie auch zur Herstellung von Typenschildern geeignet.

Zum problemlosen Bedrucken empfehlen wir die Software TagPrint Pro. Sie enthält alle aufgeführten Etiketten, die sofort aufgerufen werden können. Aufwendiges Einrichten entfällt. Für einfache Anwendungen empfehlen wir unsere MS-Windows Word Druckvorlagen unter www.HellermannTyton.de (Downloadbereich).


Hauptmerkmale

- Matt-silberne Etiketten für die Komponentenkennzeichnung
- Sauberes Schriftbild und gestochen scharfe Texte, Barcodes und Grafiken
- Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro
- MS-Windows Word Druckvorlagen unter www.HellermannTyton.de (Downloadbereich)
- Transparente Kunststoffverpackung garantiert lange Verwendbarkeit der Etiketten



Klare und prägnante Inventarkennzeichnung einfach realisiert.

MATERIAL	Typ 1103, Polyester (PET), silber (SR)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +150 °C
Verarbeitungstemperatur	ab 0 °C
Kleber	Acryl
Foliendicke (µm)	60 µm
Chem. Eigenschaften	Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Alkohol, die meisten Öle, Schmierstoffe, Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze, Alkalien und UV-Licht
Zulassungen/Normen	UL-Recognized

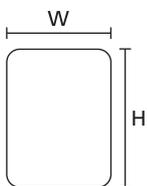

TYP	Breite (W)	Höhe (H)	Etiketten je Blatt	Blatt pro Pack	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
TAG155LA4-1103-SR	25,4	8,5	231	22	5.000	Silber (SR)	594-01103
TAG15LA4-1103-SR	25,4	12,7	154	33	5.000	Silber (SR)	594-11103
TAG162LA4-1103-SR	38,1	12,7	110	23	2.500	Silber (SR)	594-21103
TAG165LA4-1103-SR	48,3	21,2	52	20	1.000	Silber (SR)	594-31103
TAG169LA4-1103-SR	48,3	33,9	32	32	1.000	Silber (SR)	594-41103
TAG170LA4-1103-SR	63,5	33,9	24	21	500	Silber (SR)	594-51103
TAG171LA4-1103-SR	210,0	297,0	1	25	25	Silber (SR)	594-61103

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.