

### Etiketten für die Kennzeichnung von Schaltschränken für Laserbedruckung


- Helatag 1102 (Gelb)

Überall dort, wo ein besonderes sauberes Schriftbild notwendig ist, z.B. bei der Bedruckung mit Barcodes, werden diese Etiketten eingesetzt. Aufgrund der hohen Auflösung von Laserdruckern sind sie auch zur Herstellung von Typenschildern geeignet.

Zum problemlosen Bedrucken empfehlen wir die Software TagPrint Pro. Sie enthält alle aufgeführten Etiketten, die sofort aufgerufen werden können. Aufwendiges Einrichten entfällt. Für einfache Anwendungen empfehlen wir unsere MS-Windows Word Druckvorlagen unter [www.HellermannTyton.de](http://www.HellermannTyton.de) (Downloadbereich).

#### Hauptmerkmale

- Dauerhafte Beschriftung von Betriebsmitteln und Bauteilen sowie zur Schaltschrankkennzeichnung
- Sauberes Schriftbild und gestochen scharfe Texte, Barcodes und Grafiken
- Abgerundete Ecken garantieren bessere Endhaftung
- Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro
- MS-Windows Word Druckvorlagen unter [www.HellermannTyton.de](http://www.HellermannTyton.de) (Downloadbereich)
- Transparente Kunststoffverpackung garantiert lange Verwendbarkeit der Etiketten

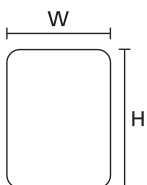

Helatag-Laser-Etiketten ermöglichen die einfache und schnelle Kennzeichnung von Schaltschränken.

<b>MATERIAL</b>	Typ 1102, Polyester (PET), gelb (YE)
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +150 °C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	ab 0 °C
<b>Kleber</b>	Acryl
<b>Foliendicke (µm)</b>	60 µm
<b>Chem. Eigenschaften</b>	Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Alkohol, die meisten Öle, Schmierstoffe, Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze, Alkalien und UV-Licht
<b>Zulassungen/Normen</b>	UL-Recognized



TYP	Breite (W)	Höhe (H)	Etiketten je Blatt	Blatt pro Pack	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
TAG122LA4-1102-YE	15,0	9,0	372	27	10.000	Gelb (YE)	594-21102
TAG120LA4-1102-YE	15,2	6,4	528	19	10.000	Gelb (YE)	594-01102
TAG154LA4-1102-YE	17,0	9,0	341	30	10.000	Gelb (YE)	594-51102
TAG124LA4-1102-YE	19,0	11,0	260	20	5.000	Gelb (YE)	594-41102
TAG13LA4-1102-YE	19,1	6,4	440	23	10.000	Gelb (YE)	594-31102
TAG121LA4-1102-YE	20,0	8,0	315	32	10.000	Gelb (YE)	594-11102
TAG62LA4-1102-YE	31,8	9,5	180	28	5.000	Gelb (YE)	594-81102

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.