

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - 1407710

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Steckverbinder-EVO-Set, Serie B6, Kunststoffgehäuse, bestehend aus: 1407727, 1407728, 1407622, 1407619, 1407669, Kunststoffgehäuse

Artikeleigenschaften

- Geringere Kosten als Metallausführung
- Möglichkeit der Kennzeichnung mittels Bezeichnungsschild 9 x 20 mm
- Geringes Gewicht
- Geringere Kondensationsgefahr
- Beide PE-Bleche der Kontakteinsätze werden durch einen im Tüllengehäuse integrierten Metallrahmen verbunden
- Metallinlays gewährleisten voreilende PE-Kontaktierung bei schrägem Stecken
- absolut korrosionsbeständig
- halogenfreier Kunststoff
- Schlagprüfung nach IK 08



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
Verkaufsgruppe	D081
GTIN	 4 046356 777759
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	324.4 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	324.4 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Allgemein

Polzahl	6+PE
Bauform	B6
Schutzart Gehäuse	IP66
	4 (UL50e / NEMA 250)

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - 1407710

Technische Daten

Allgemein

	4X (UL50e / NEMA 250)
	6P (UL50e / NEMA 250)
	12 (UL50e / NEMA 250)
Anschluss technik	Push-in-Anschluss
Bemessungsspannung (III/3)	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Bemessungsstrom	16 A

Set-Inhalt

Kontakteinsatz - HC-B 06-I-PT-F - 1407727



HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie B6, 6 + PE polig, Push-in-Anschluss

Kontakteinsatz - HC-B 06-I-PT-M - 1407728



HEAVYCON Stifteinsatz, Serie B6, 6 + PE polig, Push-in-Anschluss

Gehäuse - HC-EVO-B06-BWSC-PLRBK - 1407622



HEAVYCON EVO-Anbaugehäuse aus Kunststoff, B6, mit Längsbügel, Höhe 30,5 mm, mit Flachdichtung, mit Schutzdeckel

Gehäuse - HC-EVO-B06-HLFS-PLBK - 1407619



HEAVYCON EVO-Tüllengehäuse aus Kunststoff, mit Bajonettflansch für die EVO-Verschraubung, B6, für Längsbügel, Höhe 60,5 mm, ohne EVO-Verschraubung

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - 1407710

Set-Inhalt

Kabelverschraubung - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669



EVO-Kunststoffkabelverschraubung mit Bajonettverschluss; Größe M20, Leitungsdurchmesser 7-13mm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

ETIM

ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Zubehör

Zubehör

Gehäusebügel

Längsbügel - HC-B06-SL-PLBK - 1407697



Ersatzlängsbügel für HEAVYCON-EVO-Gehäuse der Bauform B6, PA

 
Zeichnungen

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - 1407710

Diagramm


Schemazeichnung

Derating-
Diagramm




Polbild Anschlussseite Stift

 Schemazeichnung




Polbild Anschlussseite Buchse

Maßzeichnung

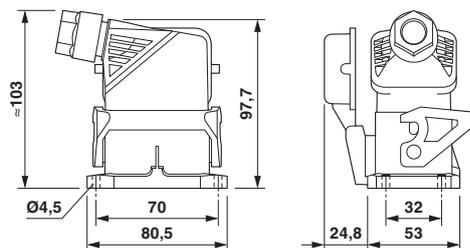

Maßbild

Maßzeichnung

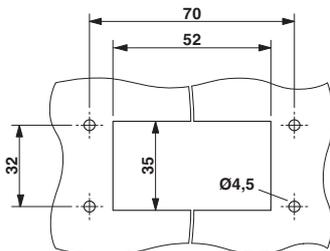

Montageausschnitt