

## Steckverbinder-Set - HC-EVO-A10UT-BWS-HH-M20-PLRBK - 1411356


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Steckverbinder-EVO-Set, A10, Kunststoffgehäuse, bestehend aus: Tüllengehäuse 1411340, Anbaugehäuse 1411336, EVO-Verschraubung 1411350, Stiftkontakteinsatz 1773051, Buchsenkontakteinsatz 1773077



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
Verkaufsgruppe	D081
GTIN	 4 046356 929264
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	278.7 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	278.7 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

### Technische Daten

#### Allgemein

Polzahl	10+PE
Bauform	D15
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlusstechnik	Schraubanschluss
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Bemessungsstrom	16 A

# Steckverbinder-Set - HC-EVO-A10UT-BWS-HH-M20-PLRBK - 1411356

## Set-Inhalt

Gehäuse - HC-EVO-D15-HHFS-PL-BK - 1411340



HEAVYCON EVO-Tüllengehäuse aus Kunststoff, mit Bajonettflansch für die EVO-Verschraubung, Serie D15, für Längsbügel, Höhe 65,5 mm, ohne EVO-Verschraubung

Kabelverschraubung - HC-D-G-M20-PLRBK - 1411350



EVO-Kunststoffkabelverschraubung mit Bajonettverschluss, für Gehäuseserie D, Größe M20, Leitungsdurchmesser 7 - 13 mm.

Gehäuse - HC-EVO-D15-BWS-PLR-BK - 1411336



HEAVYCON EVO-Anbaugeschäuse aus Kunststoff, D15, mit Längsbügel, mit Flachdichtung

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 8.0	27440209

### ETIM

ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641


## Zeichnungen

### Maßzeichnung

### Maßstab


# Steckverbinder-Set - HC-EVO-A10UT-BWS-HH-M20-PLRBK - 1411356

Schemazeichnung

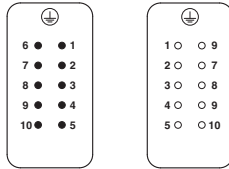

Polbild Anschlussseite, Stift links, Buchse rechts

Diagramm

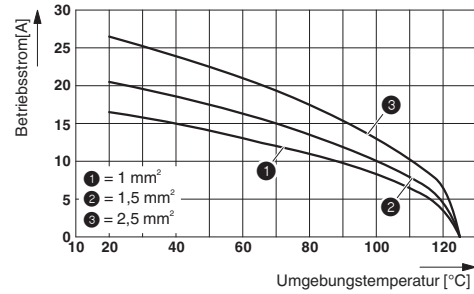

Derating-Diagramm