

Steckverbinder-Set - HC-EVO-A16UT-BWSC-HH-M25-PLRBK - 1411359


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Steckverbinder-EVO-Set, A16, Kunststoffgehäuse, bestehend aus: Tüllengehäuse 1411347, Anbaugehäuse 1411345, EVO-Verschraubung 1411351, Stiftkontakteinsatz 1677021, Buchsenkontakteinsatz 1677005



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
Verkaufsgruppe	D081
GTIN	 4 046356 929295
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	387.6 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	387.6 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Allgemein

Polzahl	16+PE
Bauform	D25

Set-Inhalt

Gehäuse - HC-EVO-D25-HHFS-PL-BK - 1411347



HEAVYCON EVO-Tüllengehäuse aus Kunststoff, Bajonettflansch für die EVO-Verschraubung, Serie D25, für Längsbügel, Höhe 75,5 mm, ohne EVO-Verschraubung

Steckverbinder-Set - HC-EVO-A16UT-BWSC-HH-M25-PLRBK - 1411359

Set-Inhalt

Gehäuse - HC-EVO-D25-BWSC-PLR-BK - 1411345



HEAVYCON EVO-Anbaugehäuse aus Kunststoff, D25, mit Längsbügel, Flachdichtung und Schutzdeckel

Kabelverschraubung - HC-D-G-M25-PLRBK - 1411351

EVO-Kunststoffkabelverschraubung mit Bajonettverschluss, für Gehäuseserie D, Größe M25, Leitungsdurchmesser 9 - 17 mm.

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 8.0	27440209

ETIM


ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641

Zeichnungen

Maßzeichnung


Maßstab: 1:1

Schemazeichnung

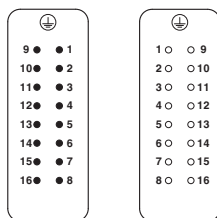

Polbild Anschlussseite, Stift links, Buchse rechts

Diagramm

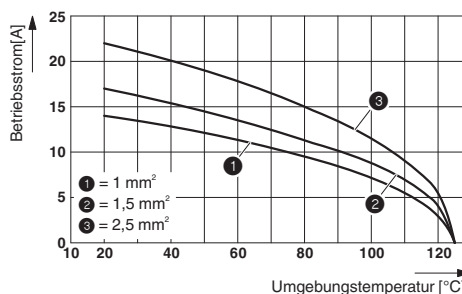

Derating-Diagramm