

# SCHARNIER

**gerollt**  
**breite Ausführung**

Stahl  
galvanisch verzinkt, gelb chromatiert




## Produktmerkmale

- Versenkte Montagelöcher
- Mit Stiftsicherung
- DIN 7954 - Form D

## Technische Details

DIN 7954-D

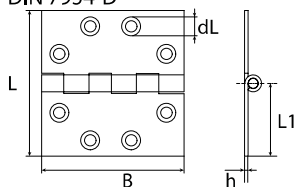

**Stück-  
Verkauf**

..75

Art.-Nr.	B x L x h (mm)	L1 (mm)	Anzahl / dL (mm)	Inhalt (Stück)
683 104 030 ..	<b>30 x 45 x 1,0</b>	22,5	6 / Ø 5,8	25
683 104 040 ..	<b>40 x 60 x 1,4</b>	30,0	6 / Ø 5,8	25
683 104 050 ..	<b>50 x 75 x 1,4</b>	37,5	6 / Ø 6,8	25
683 104 060 ..	<b>60 x 90 x 1,4</b>	45,0	8 / Ø 6,8	25
683 104 080 ..	<b>80 x 120 x 1,4</b>	60,0	8 / Ø 7,8	25

# SCHARNIER-SET MIT SCHRAUBE

gerollt  
breite Ausführung

Stahl  
galvanisch verzinkt, gelb chromatiert




## Produktmerkmale

- Versenkte Montagelöcher
- Mit Stiftsicherung
- DIN 7954 - Form D

## Technische Details

DIN 7954-D

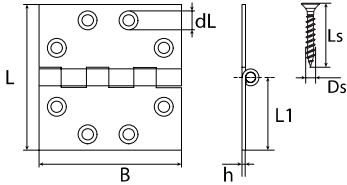

Art.-Nr.	B x L x h (mm)	L1 (mm)	Anzahl / dL (mm)	Ds x Ls (mm)	Antrieb	Inhalt (Stück)
683 104 030 ..	<b>30 x 45 x 1,0</b>	22,5	6 / Ø 5,8	3,0 x 16	PZ 1	2
683 104 040 ..	<b>40 x 60 x 1,4</b>	30,0	6 / Ø 5,8	3,5 x 16	PZ 2	2
683 104 050 ..	<b>50 x 75 x 1,4</b>	37,5	6 / Ø 6,8	3,5 x 16	PZ 2	2
683 104 060 ..	<b>60 x 90 x 1,4</b>	45,0	8 / Ø 6,8	3,5 x 16	PZ 2	2
683 104 080 ..	<b>80 x 120 x 1,4</b>	60,0	8 / Ø 7,8	3,5 x 16	PZ 2	2