


**Telefonstecklampen**

**T5,5K**

**(5,4 x 22 mm)**

Spannung	Strom	Leistung	Artikel-Nr.	EAN 4021553...	Preis/St. in €
6V	20mA	0,12W	<b>00520620</b>	335001	1,40
	40mA	0,24W	<b>00520640</b>	335018	1,40
	200mA	1,2W	<b>00520612</b>	335025	1,40
12V	20mA	0,24W	<b>00521220</b>	335032	1,40
	40mA	0,48W	<b>00521240</b>	335049	1,40
	50mA	0,54W	<b>00521250</b>	335056	1,40
	100mA	1,2W	<b>00521210</b>	335063	1,40
24V	20mA	0,5W	<b>00522420</b>	335087	1,40
	40mA	1,0W	<b>00522440</b>	335094	1,40
	50mA	1,2W	<b>00522450</b>	335100	1,40
28V	50mA	1,4W	<b>00522850</b>	335117	1,40
30V	20mA	0,6W	<b>00523020</b>	335124	1,40
	40mA	1,2W	<b>00523040</b>	335131	1,45
	50mA	1,5W	<b>00523050</b>	335186	1,45
36V	20mA	0,72W	<b>00523620</b>	335162	1,45
	35mA	1,2W	<b>00523635</b>	335193	1,45
48V	50mA	1,8W	<b>00523650</b>	335605	1,45
	20mA	1,0W	<b>00524820</b>	335148	1,45
48V	25mA	1,2W	<b>00524825</b>	335551	1,45
	60V	20mA	1,2W	<b>00526020</b>	335155
70V	20mA	1,4W	<b>00527020</b>	335568	1,60
<b>Glühlampe mit Widerstand</b>					
230V	0,5mA		<b>00522305</b>	335179	5,70
<b>Lampenzieher T1½</b>			<b>01909003</b>		3,45

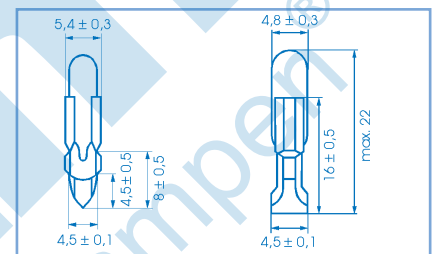

Kleinslampen

**INFO**

Telefonstecklampen auch nach folgenden Normen lieferbar:

- |       |             |
|-------|-------------|
| PSB   | (USA)       |
| T 6.0 | (Scandia)   |
| T 6.5 | (France)    |
| T 9   | (8 x 66 mm) |

Weitere Spannungen und Leistungen auf Anfrage lieferbar!

**Lampenlack**

Farbe	Artikel-Nr.	EAN 4021553...	Preis/St. in €
<b>Glühlampenlack 20 ml Flasche für Lampen bis 80W</b>			
Rot	<b>LACKROT</b>	570082	8,50
Grün	<b>LACKGRÜN</b>	570075	8,50
Gelb	<b>LACKGELB</b>	570068	8,50
Blau	<b>LACKBLAU</b>	570051	8,50

