

LED-Unterbauleuchte • LED Undercabinet luminaire

Doppelte Sensortechnik!
Umschaltfunktion per Schalter am Gehäuse

Double sensor technic!
Switching function by
switch on the housing



- **Aluminiumgehäuse** • Aluminum housing
- **neutralweiß** • neutralwhite (57026 / 57027)
- **warmweiß** • warmwhite (57038 / 57039)
- **25.000 h Lebensdauer** • 25.000 h lifetime
- **kein Quecksilber** • no mercury
- **geringer Energieverbrauch** • low energy consumption

LED-Anzahl • LED quantity:


72 (57026) (57038)

120 (57027) (57039)

Gewicht • Weight:

128 g (57026) (57038)

210 g (57027) (57039)

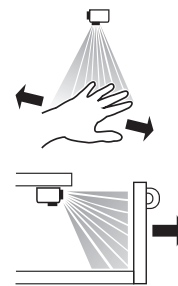

1. Bewegungssensor mit Dimmer [M]

Motion sensor with dim function [M]

2. Entfernungssensor [D]

Distance sensor [D]

	W	lm	K		
57026 Sensor-Unterbauleuchte Sensor under cabinet lighting	7,5	400	4000	500x287x98	1/BLI
57027 Sensor-Unterbauleuchte Sensor under cabinet lighting	11	700	4000	800x287x98	1/BLI
57038 Sensor-Unterbauleuchte Sensor under cabinet lighting	7,5	400	3000	500x287x98	1/BLI
57039 Sensor-Unterbauleuchte Sensor under cabinet lighting	11	700	3000	800x287x98	1/BLI

Dieses Produkt enthält nicht austauschbare LED-Leuchtmittel. Bitte das Produkt am Ende der Nutzungsdauer der geregelten Entsorgung zuführen. Nicht in den Hausmüll entsorgen.

This product contains non-replaceable LED-modules. Please recycle it. For details, please contact your local recycling agency.

