



SONIC BN #24365
Gehäuse Chrom gebürstet,
4 Flügel Lack grau


- Flügel aus Holz
- absolut ruhiger Lauf



3-Stufen-Wandschalter
mit Lichtschalter
im Lieferumfang
enthalten.



Maße in mm

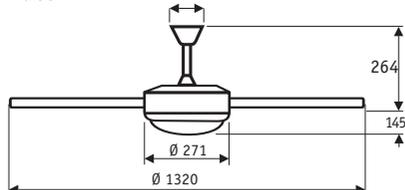

SONIC

Flügelanzahl	4
Leistung Motor (W)	16 - 60
Leistung Leuchte max. (W)	2 x 20
Spannung (V/Hz)	230~50
Größe Ø (cm)	132
Anzahl Stufen (m. Wandsch.)	3
Drehzahl max. (U/min)	180
Gewicht (kg)	8,7
Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 64 - 95 mm	

Stilvoll bis ins Detail - der neue SONIC!

- Integrierte Opalglasleuchte, für 2 x ESL max. 20 W.
- 3 Stufen über Wandschalter.
- Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage auch an Schrägen (bis 38°).

Optionen:

- Optional fernbedienbar (Seite 113).
- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 120).



SONIC WE #24366 Gehäuse Lack weiß,
4 Flügel Lack weiß

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Flügeldekor
SONIC BN	24365	Chrom gebürstet	Lack grau
SONIC WE	24366	Lack weiß	Lack weiß

Die integrierte Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: C bis A++.