


# Produktdatenblatt



Artikelnummer : 151831

ENOLA\_B SPOT II Wand- und Deckenleuchte, weiss, 2xGU10, max. 2x50W

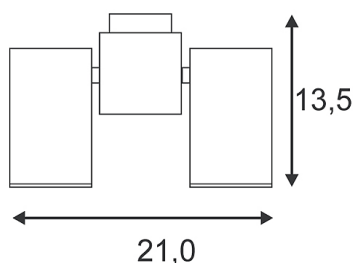

<b>Leuchtmittel</b>	<b>GU10 230V max. 50W</b>
<b>Fassung</b>	<b>GU10</b>
<b>Leuchtmittel im Lieferumfang</b>	<b>nein</b>
<b>Schwenkbereich</b>	<b>180 °</b>
<b>Breite Höhe</b>	<b>21,00 cm 13,50 cm</b>
<b>Tiefe</b>	<b>6,70 cm</b>
<b>Spannung</b>	<b>230 Volt</b>
<b>maximale Leistung</b>	<b>100 Watt</b>
<b>Material</b>	<b>Aluminium</b>
<b>Gewicht</b>	<b>1,086 kg</b>
<b>Farbe</b>	<b>Weiss</b>
<b>Montageart</b>	<b>Wand- und Deckenaufbau</b>

**Maximale Länge LED oder ESL Leuchtmittel: 8 cm**

**Energielabel in Ihrer Sprache finden Sie im Servicebereich Unterpunkt Download**

**Technische Änderungen vorbehalten**



SLV Elektronik GmbH, Daimlerstraße 21-23, 52527 Übach-Palenberg / Germany

Phone: +49 (0) 2451 / 4833 0

Internet: [www.slv.de](http://www.slv.de), [www.slvbyslv.de](http://www.slvbyslv.de), [www.slvbyslv.com](http://www.slvbyslv.com)

E-Mail: [info@slv.de](mailto:info@slv.de), [export@slv.de](mailto:export@slv.de)

