

Kabelsteckverbinder - ST-08P1N8A8K04S - 1618649

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Kabelsteckverbinder, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 8, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 9 mm...11 mm



Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 1 |
| GTIN | 4046356792509 |

Technische Daten

Allgemein

| | |
|---|-----------------------|
| Verriegelungsart | SPEEDCON-Verriegelung |
| Drehrichtung Kontaktkammer-Nummerierung | Standard |
| Kodierung | N |
| Kontaktanschlussart | Crimpanschluss |
| Art der Kontakte | Stift |
| Polzahl | 8 |
| Kontaktdurchmesser Leistungskontakte | 1 mm |
| Nennstrom je Leistungskontakt bei 25°C | 3,6 A |
| Leitungseinführung | 9 mm ... 11 mm |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------|------|
| Schutzart | IP67 |
|-----------|------|

Angaben nach DIN EN 61984:2001

| | |
|--|--------|
| Aufstellhöhe max. | 3000 m |
| Nenn-/Betriebsspannung Leistungskontakte | 60 V |
| Bemessungsstoßspannung Leistungskontakte | 1,5 kV |
| Überspannungskategorie Leistungskontakte | III |
| Verschmutzungsgrad Leistungskontakte | 3 |

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
|------------|----------|

Kabelsteckverbinder - ST-08P1N8A8K04S - 1618649

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260708 |
| eCl@ss 7.0 | 27440312 |
| eCl@ss 8.0 | 27440102 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC001121 |
| ETIM 5.0 | EC002641 |


UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 43172015 |
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11 | 43172015 |
| UNSPSC 12.01 | 43201404 |
| UNSPSC 13.2 | 43201404 |

Approbationen

cUL Recognized /

Approbationsdetails

| | |
|--|------|
| cUL Recognized  | |
| Nennspannung UN | 60 V |
| Nennstrom IN | 1 A |
| mm ² /AWG/kcmil | |

Zubehör

Crimpkontakt

ST-10KP010 - 1618255



Kabelsteckverbinder - ST-08P1N8A8K04S - 1618649

Zubehör

ST-10KP020 - 1618256



ST-10KP030 - 1618261



SF-10KP320 - 1615961



SF-10KP350 - 1615963



SF-10KP330 - 1615962



SF-10KP360 - 1615964



Kabelsteckverbinder - ST-08P1N8A8K04S - 1618649

Zubehör

Schutzdeckel

ST-Z0007 - 1607777



Montagematerial

ST-Z0016 - 1617993



ST-Z0017 - 1618049




ST-Z0018 - 1618050



Zeichnungen

Kabelsteckverbinder - ST-08P1N8A8K04S - 1618649

Maßzeichnung

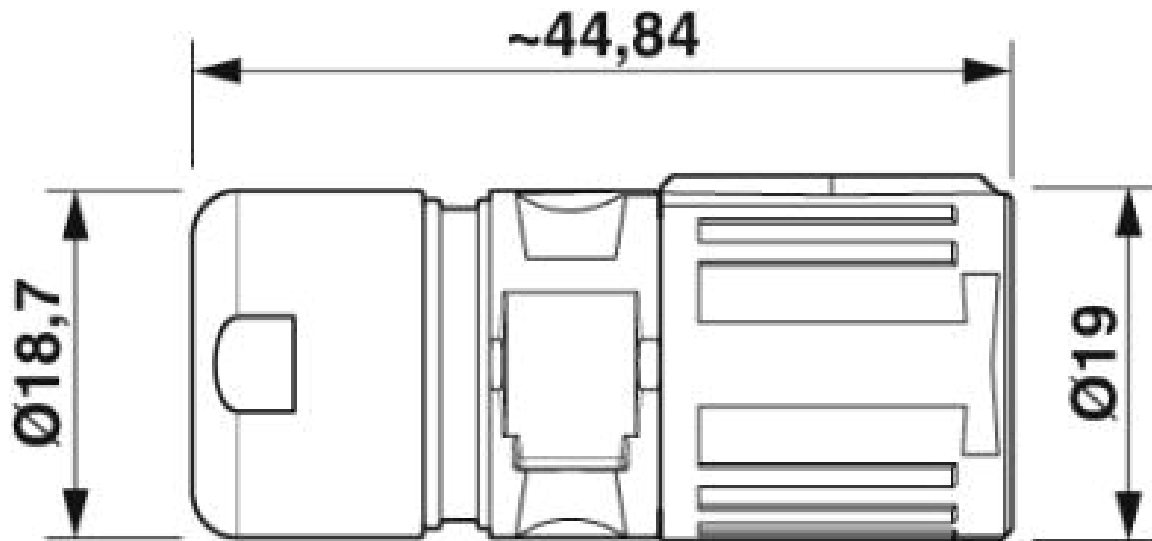

Kabelsteckverbinder - ST-08P1N8A8K04S - 1618649

Schemazeichnung

