

Kupplungssteckverbinder - CA-12S1N8A90DN - 1620158

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 3 mm ... 14,5 mm

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356818872

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	272607xx
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

Zubehör

Schutzdeckel

Kupplungssteckverbinder - CA-12S1N8A90DN - 1620158

Zubehör

SF-Z0019 - 1607449



RC-Z2059 - 1604225




RC-Z2469 - 1611797



Zeichnungen

Maßzeichnung

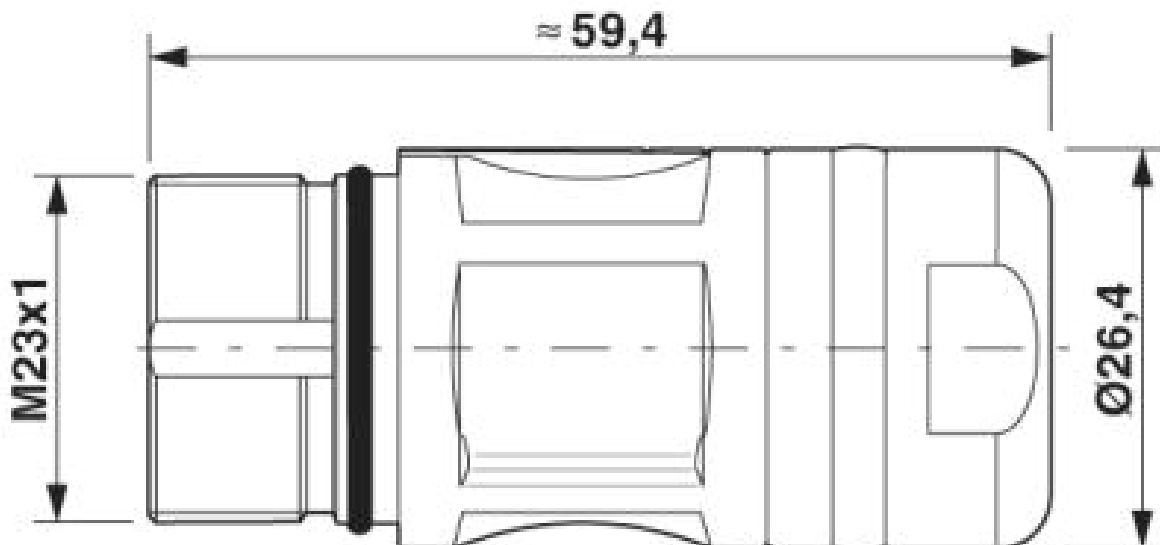

Kupplungssteckverbinder - CA-12S1N8A90DN - 1620158

Schemazeichnung

