


Testboy Profi III LCD+°

Zweipoliger Spannungsprüfer mit FI-Test

Der Testboy Profi III LCD+° ist das neue Topmodell unserer bewährten Profi-Reihe. Der innovative zweipolige Spannungsprüfer überzeugt mit breitem Leistungsspektrum und praktischer Einhandbedienung. Er ermöglicht Prüfungen ohne Fingerkontakt und eignet sich auch für Messungen an Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Photovoltaikanlagen.

Ihre Vorteile

- | großes, beleuchtetes LCD
- | Spannungsanzeige bis 1000 V AC und 1400 V DC
- | Widerstandsmessung bis 1999 Ω
- | Frequenzanzeige bis 1000 Hz
- | T-RMS Messverfahren für nicht sinusförmige Spannung z. B. in der Industrie

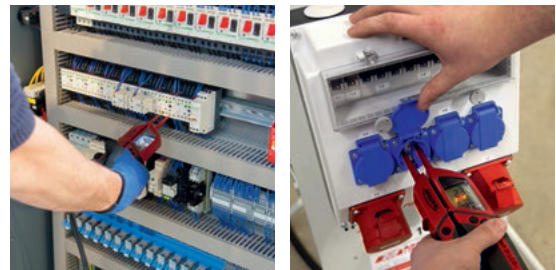

Zweipoliger Spannungsprüfer

SPEZIFIKATIONEN

	Testboy Profi III LCD+°
Anzeige	optisch, LCD
Messbereichswahl	automatisch
Spannungsbereich	3–1000 V AC (TRMS/RMS) 4–1400 V DC
Überspannungskategorie	CAT IV 500V / CAT III 850V
Widerstandsmessung	1–1999 Ω
Durchgangsprüfung	0–50 Ω mit akustischem Signal
Frequenzanzeige	0–1000 Hz
Phasenanzeige	> 100 V AC
einpolige Phasenprüfung	ja
zweipolige Drehfeldprüfung	ja
FI-/RCD-Prüftest	30 mA bei 230 V AC mittels zwei Tasten
Polarität	ja (- im LCD)
PELV-Anzeige	optisch, akustisch und vibrierend
Messstellenbeleuchtung	weiße LED
Data-Hold-Funktion	Spannung und Widerstand
Auto-Power-Off	ja
4-mm-Prüfspitzenadapter	abschraubbar
Schutzart	IP 65
Norm	EN 61243-3:2010
Abmessungen	300 x 75 x 20 mm
Gewicht	270 g
Spannungsversorgung	2 x 1,5 V AAA (Anzeige von Spannungen auch ohne Batterie möglich)
Farbe	rot/schwarz
Lieferumfang	inkl. Batterien
Zubehör (optional)	Bereitschaftstasche

