



Packungsinhalt:

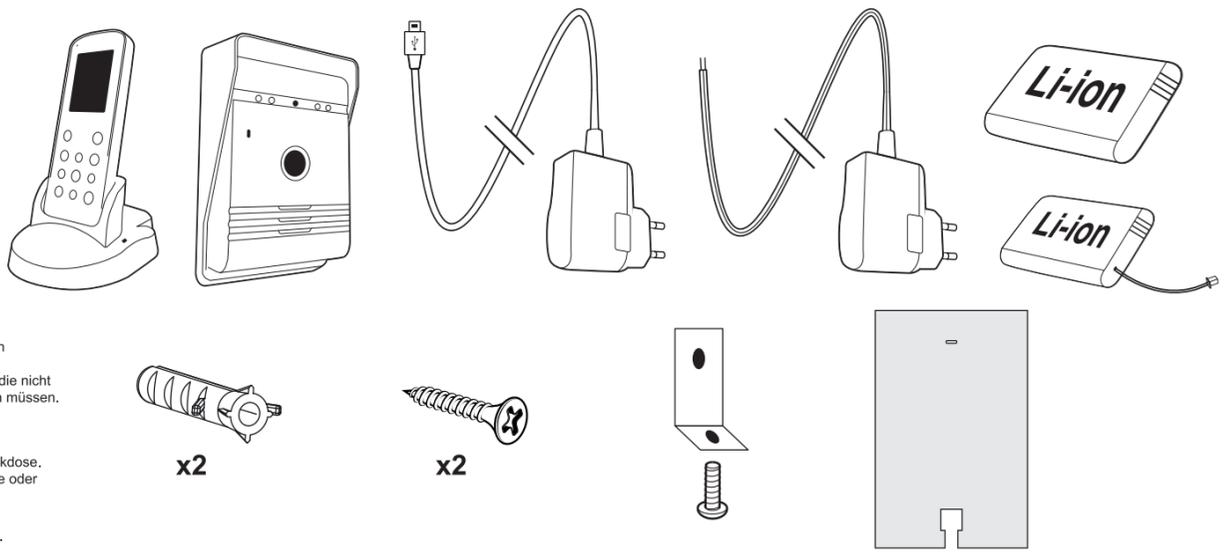

WANRNHINWEISE


- Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt installieren und in Betrieb nehmen.
- Zerschneiden Sie das Netzkabel nicht, um es zu verlängern; der Transformator funktioniert nicht mit einem längeren Kabel. Schließen Sie den Transformator erst an, wenn die Verkabelung vollständig durchgeführt wurde.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie elektrische Geräte nicht in explosiver Umgebung, wie in der Nähe von entflammaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrische Produkte können Funken erzeugen, die den Staub oder die Gase entzünden können.
- Die in dieser Anleitung erwähnten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen können nicht alle Bedingungen und Situationen abdecken, die möglicherweise auftreten können. Der Benutzer muss verstehen, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt eingebaut werden können, sondern vom Benutzer selbst mitgebracht werden müssen.
- Setzen Sie das Netzteil dieses Produktes nicht Regen oder Nässe aus. Wenn Wasser in das Netzteil eindringt, erhöht sich die Gefahr eines Stromschlags.
- Verwenden Sie das Netzkabel nicht falsch. Ziehen Sie niemals damit den Stecker aus der Steckdose. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel vergrößern die Gefahr eines Stromschlags.
- Das Netzteil muss zur Steckdose passen. Nehmen Sie keine Veränderungen am Stecker vor. Durch Originalstecker und passende Steckdosen reduziert sich das Risiko eines Stromschlags.

Schlüsselfunktionen

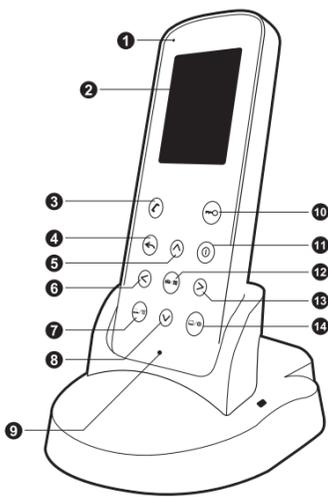


Innengerät

- Lade-LED
- Display
- Intercom-Taste
- Exit-Taste
- Up-Taste
- Links-Taste
- Monitor- / Lösch-Taste
- Down-Taste
- Mikrofon
- Türöffner-Taste
- Power-Taste
- Foto-/Bestätigungstaste
- Rechts-Taste
- Wiedergabe-/Einstellungstaste

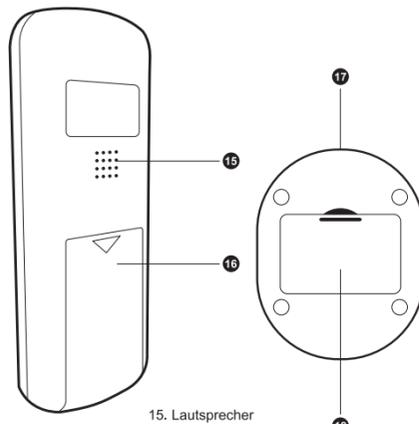

- Lautsprecher
- Batteriefach
- DC In (Eingang Gleichstrom)
- Batterie-Ladegerät für den Außenbereich

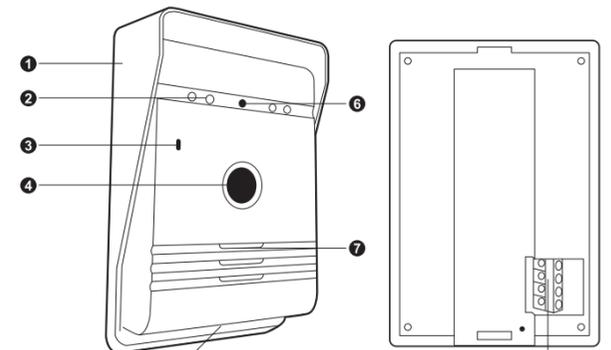

Außengerät

- Regenschutz
- Nachtsicht-Leuchte
- Mikrofon
- Ruftaste
- Lichtsensoren
- Kameraobjektiv
- Lautsprecher
- Anschlusskasten

Installation & Einrichtung

Prüfen Sie das Produkt vor der Installation am Montageort. Unterschiedliche Materialien zwischen Außengerät und Innengerät beeinflussen die Betriebsleistung des Produktes. Befolgen Sie die Anweisungen unter "Verkabelung und Pairing", um das Produkt zu prüfen.



Montieren Sie das Außengerät möglichst an einem trockenen Ort.

Montieren Sie das Gerät in geeigneter Höhe und Position, so dass die Kamera den Besucher erfassen kann.

Einsetzen der Akkus:

Außengerät


- Das Akkufach befindet sich seitlich am Außengerät. Schieben Sie die Abdeckung auf, indem Sie sie nach oben drücken.
- Legen Sie den Akku in den Halter; passen Sie auf, dass der Text "Li-Ion Akku" nach vorn schaut, s. Abbildung.
- Schieben Sie die Abdeckung herunter, bis sie mit einem "Klick" einrastet.

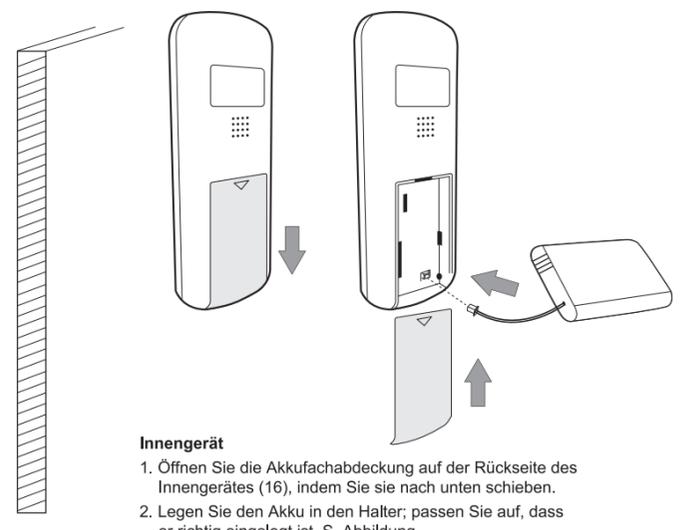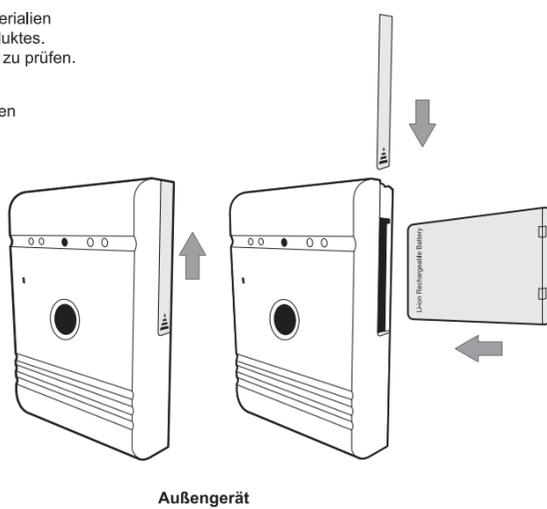


Innengerät

- Öffnen Sie die Akkufachabdeckung auf der Rückseite des Innengerätes (16), indem Sie sie nach unten schieben.
- Legen Sie den Akku in den Halter; passen Sie auf, dass er richtig eingelegt ist. S. Abbildung.
- Schieben Sie die Batteriefachabdeckung herauf, bis sie mit einem "Klick" einrastet.


Wandmontage

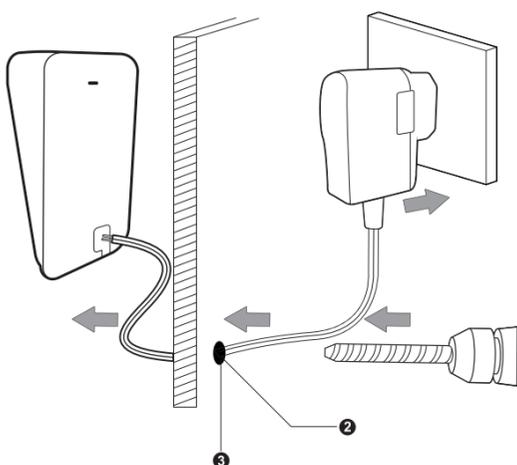

- Wählen Sie den Montageort für das Außengerät aus und verwenden Sie dann den Regenschutz als Schablone; markieren und bohren Sie die Löcher, um die mitgelieferten Dübel einzustecken. (Nr. 1)
- Markieren und bohren Sie auch das Loch, um die Stromkabel durch die Wand zu führen. (Nr. 2)
- Schieben Sie die Stromkabel von innen nach außen durch die Wand. (Nr. 3)
- Kleben Sie die Dichtungsaufflage auf die Innenseite des Regenschutzes. (Nr. 4)
- Sichern Sie den Regenschutz mit den mitgelieferten Befestigungen an der richtigen Position. Beachten Sie den Haltewinkel (Nr. 5) an der unteren Befestigung und stellen Sie sicher, dass die Stromkabel durch das Loch in der Dichtung der Rückenplatte rechts unten geschoben werden.
- Sichern Sie die Stromkabel so in der Gegensprechanlage, wie der Schaltplan unten zeigt.
- Setzen Sie das Gerät mit der Oberseite zuerst in den Regenschutz ein und bringen Sie die Unterseite über dem Haltewinkel in Position.
- Sichern Sie die Gegensprechanlage mit der Sicherungsschraube im Regenschutz. (Nr. 6)

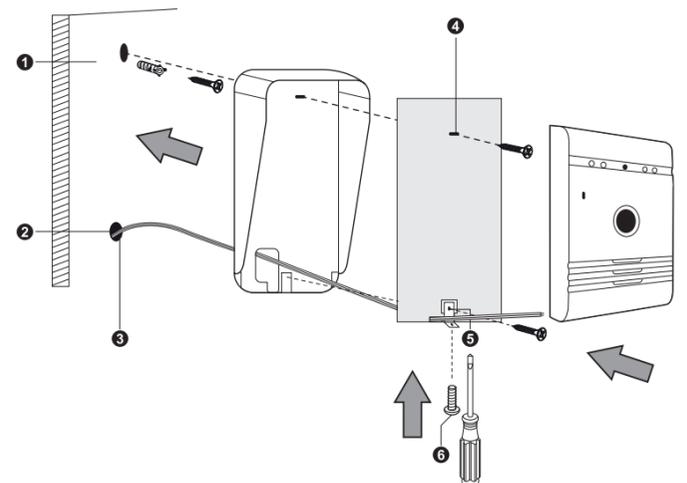

Schaltplan

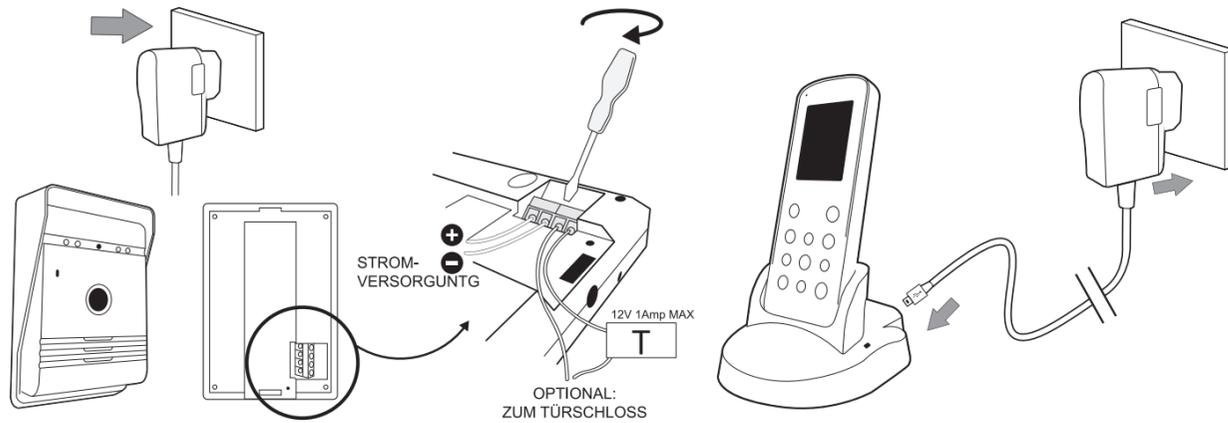

Außengerät

- Schließen Sie das Gleichstrom-Netzteil an die mit + & - markierten Pole an und vergewissern Sie sich, dass die Drähte richtig herum angeschlossen werden (S. Abbildung oben).
- Falls erforderlich, schließen Sie die Türschlosskabel an die 2 Pole an und stellen Sie sicher, dass eine geeignete Stromquelle für die Versorgung des Türschlosses verwendet wird. (Bauteile DB5005 und DB5005L - Nicht enthalten)

Laden des Innengeräts:

- Schließen Sie das USB-Kabel an den Sockel des Innengerätes an, stecken Sie das Netzteil in eine Wandsteckdose und schalten Sie die Wandsteckdose ein (falls erforderlich).

Symbole auf dem Display

Außengerät

- Wenn ein Besucher die Ruftaste (4) des Außengerätes drückt, ertönt vom Innenmonitor ein Klingelton und das Display wird aktiviert. Der Bildschirm des Innenmonitors zeigt automatisch ein Bild des Besuchers.
- Drücken Sie auf die -Taste (3) und sprechen Sie mit dem Besucher.
- Drücken Sie die Exit -Taste (4), um den Anruf zu beenden; das Display schaltet in den Standby-Modus..

Innengerät:

- Mit der Monitor-/Lösch- -Taste (7), kann man sehen wer an der Tür ist, bevor die Ruftaste außen gedrückt wurde. (Nur verfügbar, wenn das Außengerät mit Netzstrom betrieben wird.)
- Drücken Sie auf die -Taste (3) und sprechen Sie mit dem Besucher.
- Drücken Sie die Exit -Taste (4) und das Display schaltet in den Standby-Modus.

Entriegein:

- Wenn Sie den Besucher identifiziert haben, drücken Sie auf die Türöffertaste (10), um die Tür zu öffnen. (Nur für den Betrieb mit einem elektrischen Türöffner mit max. 12V, 1A mit eigener Stromversorgung - Bauteile DB5005 und DB5005L - Nicht enthalten.)

Bedienung


Klingellautstärke einstellen:

- Halten Sie die Wiedergabe-/Einstellungstaste (14), 3 Sekunden lang gedrückt, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Drücken Sie die Up- (5) oder Down- (8)-Tasten, um durch die Menüoptionen zu blättern, bis Sie zur Lautstärke kommen.
- Drücken Sie die Foto-/Bestätigungs (12)-Taste, um zum Untermenü zu gelangen.
- Drücken Sie die Up- (5) oder Down- (8)-Tasten, um die Lautstärke auszuwählen.
- Drücken Sie die Foto-/Bestätigungstaste (12) zum Speichern und Beenden.
- Drücken Sie die Exit-Taste (4) zum Beenden.

Den Klingelton einstellen:

- Halten Sie die Wiedergabe-/Einstellungstaste (14), 3 Sekunden lang gedrückt, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Drücken Sie die Up- (5) oder Down- (8)-Tasten, um durch die Menüoptionen zu blättern, bis Sie zum Klingelton kommen.
- Drücken Sie die Foto-/Bestätigungs (12)-Taste, um zum Untermenü zu gelangen.
- Drücken Sie die Up- (5) oder Down- (8)-Tasten, um den Ton auszuwählen.
- Drücken Sie die Foto-/Bestätigungstaste (12) zum Speichern und Beenden.
- Drücken Sie die Exit-Taste (4) zum Beenden.

Hinweis zur Reichweite

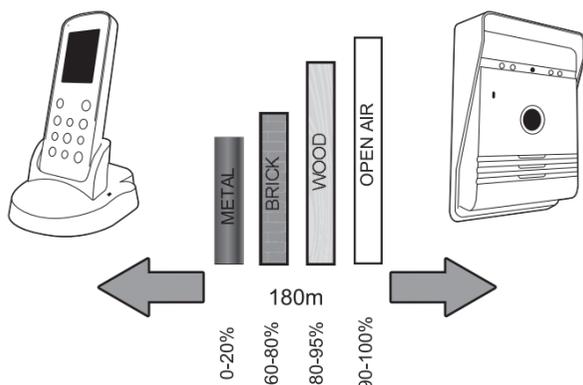

Testen Sie die Türglocke, bevor Sie Löcher bohren, um sicherzustellen, dass sich das Gerät im Betriebsbereich befindet.

Die Reichweite von Funkgeräten wird von Materialien/Strukturen beeinflusst.

Vor der Montage testen.

Bedienung

Foto

- Wenn ein Besucher die Ruftaste (4) des Außengerätes drückt, nimmt der Innenmonitor automatisch ein Foto auf.
- Wenn Sie am Innengerät die Foto-/Bestätigungstaste (12) drücken, wird ein weiteres Foto vom Besucher aufgenommen.

Foto ansehen / löschen:

- Drücken Sie am Innengerät die Wiedergabe-/Einstellungstaste (14), um zum Fotomenü zu gelangen.
- Drücken Sie die Up- (5) oder Down- (8)-Tasten, um das gespeicherte Foto anzusehen.
- Drücken Sie die Monitor-/Löschstaste (7), um zur Dialogbox "löschen" zu gelangen.
- Drücken Sie die Links- (6) oder Rechts- (13)-Taste, um Ja / Nein auszuwählen.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Foto-/Bestätigungstaste (12).
- Drücken Sie die Exit-Taste (4) zum Beenden.

Alle Fotos löschen:

- Drücken Sie am Innengerät die Wiedergabe-/Einstellungstaste (14), um zum Fotomenü zu gelangen.
- Halten Sie die Monitor-/Löschstaste (7) 3 Sekunden lang gedrückt; es erscheint "alles löschen".
- Drücken Sie die Links- (6) oder Rechts- (13)-Taste, um Ja/Nein auszuwählen.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Foto-/Bestätigungstaste (12).
- Drücken Sie die Exit-Taste (4) zum Beenden.

Detaillierte Beschreibung

Technische Daten

Spezifikation:	
Betriebsfrequenz	: 2400-2483,5 MHz
Übertragungsrate	: 15-25 FPS (nur bei optimalem Abstand)
Funktionsbereich ohne Hindernisse	: 180m
TX-Leistung	: 14 - 18 dBm
RX-Empfindlichkeit	: -85 dBm
Betriebstemperatur	: -10°C - +50°C
Lagertemperatur	: -20°C - +60°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	: ≤85% RH

Außenkamera

Art des Bildsensors	: CMOS
Blickwinkel	: 55°
Anschlussspannung	: DC 5V 1A
Stromaufnahme	: 250mA (± 50mA)
Ladezeit	: Etwa 5 Stunden
Akku	: 3,7V 1500 mAH
Netzteil	: IP: 240V OP: 5V 1A

Innengerät

Displaygröße	: 2,4"
Auflösung	: 320 x 240 (RGB)
Anschlussspannung	: DC 5V 1A
Stromaufnahme	: 350mA (± 50mA)
Ladezeit	: Etwa 5 Stunden
Bildformat	: JPEG
Akku	: 3,7V 1200 mAH
Netzteil	: IP: 240V OP: 5V 1A

Hinweise

Legen Sie die Geräte nicht auf unebene oder instabile Flächen, um zu verhindern, dass Schäden durch Herunterfallen entstehen.

Vermeiden Sie es, die Geräte hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit, großen Staubmengen, Salzspray und anderen rauen Umgebungen auszusetzen, da dies die Lebensdauer der Geräte verringern kann

Entspricht allen relevanten Richtlinien der Europäischen Union

Smartwares erklärt, dass das Gerät, Modell [VD36W], die Grundvoraussetzungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/CE erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt von:

smartwares safety & lighting Ltd Broekakkerweg 15 5126 BD Gilze The Netherlands www.smartwares.eu	NL : 0900-2088888 lokal tarif
	BE : 070-233031 lokal tarif
	F : 0825 560 650 15ct/min
	DE : +49 (0) 1805 010762 14Ct./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42Ct./Min
	UK : +44 (0) 845 230 1231 ES : +34 938427589

R&TTE APPROVED Frequency 2.4GHz



Diese Symbole geben an, dass dieses Produkt nicht mit anderem Haushaltsmüll in der EU entsorgt werden darf. Um alle Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit mit grober Entsorgung zu vermeiden, recyceln Sie dieses Produkt verantwortungsbewusst, um die Wiederverwendung der Materialien zu stärken. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte Sammel- und Rückgabesysteme oder kontaktieren Sie den Händler, wo Sie dieses Produkt gekauft haben. Er wird das Produkt annehmen, um die Umwelt zu schützen.

Pairing

- Drücken Sie die Power-Taste (11), um das Display einzuschalten.
- Halten Sie die -Taste (3) 3 Sekunden lang gedrückt; das Display zeigt "Pairing" an.
- Drücken Sie die RUF-Taste (4) am Außengerät einmal, um es einzuschalten.
- HALTEN Sie die RUF-Taste (4) am Außengerät 10 Sekunden lang gedrückt.
- "Erfolg" erscheint auf dem Monitor, um anzuzeigen, dass das Pairing abgeschlossen ist.
- Falls das Pairing nicht erfolgreich war wird "fehlgeschlagen" angezeigt; bitte wiederholen Sie Schritte 2, 3 + 4.

Zeit / Datum einstellen:

- Halten Sie die Wiedergabe-/Einstellungstaste (14), 3 Sekunden lang gedrückt, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Drücken Sie die Up- (5) oder Down- (8)-Tasten, um durch die Menüoptionen zu blättern, bis Sie zu Zeit/Datum kommen.
- Drücken Sie die Foto-/Bestätigungs (12)-Taste, um zum Untermenü zu gelangen.
- Drücken Sie die Up- (5) oder Down- (8)-Tasten, um die Einstellung vorzunehmen.
- Drücken Sie die Links- (6) oder Rechts- (13) Taste, um durch die Optionen für Zeit/Datum zu blättern.
- Drücken Sie die Foto-/Bestätigungstaste (12) zum Speichern und Beenden.
- Drücken Sie die Exit-Taste (4) zum Beenden.

Die Helligkeit des Displays einstellen:

- Halten Sie die Wiedergabe-/Einstellungstaste (14), 3 Sekunden lang gedrückt, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Drücken Sie die Up- (5) oder Down- (8)-Tasten, um durch die Menüoptionen zu blättern, bis Sie zur Helligkeit kommen.
- Drücken Sie die Foto-/Bestätigungs (12)-Taste, um zum Untermenü zu gelangen.
- Drücken Sie die Up- (5) oder Down- (8)-Tasten, um die Helligkeit auszuwählen.
- Drücken Sie die Foto-/Bestätigungstaste (12) zum Speichern und Beenden.
- Drücken Sie die Exit-Taste (4) zum Beenden.

Sicherheitsinformationen

Vorsichtsmaßnahmen

- Bedecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen etc.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht direkt in Kontakt mit Heizquellen oder offenen Flammen geraten.
- Der normale Betrieb des Produkts könnte durch starke elektromagnetische Störung unterbrochen werden.
- Diese Ausrüstung ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch bestimmt.
- Das Gerät darf keinen Spritzern ausgesetzt werden und nicht unter Wasser getaucht werden.
- Kein Gegenstand, der Flüssigkeiten enthält, wie eine Vase, darf nicht auf dem Gerät platziert werden.
- Halten Sie einen Mindestsicherheitsabstand von 10 cm um das ganze Produkt ein, um richtige Lüftung sicherzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass die Türklingel-Drückertaste nicht dort installiert ist, wo es von Wasser oder Regen überdeckt werden kann.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Warnung über Batterien

- Nur ein Erwachsener darf die Batterien ersetzen und installieren.
- Entfernen Sie gebrauchte Batterien aus diesem Gerät.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht in Feuer, Sie könnten explodieren oder auslaufen.
- Schließen Sie keine Batteriepole kurz.
- Verwenden Sie in diesem Produkt AUSSCHLIESSLICH die mitgelieferten aufladbaren Akkus oder identische Modelle.
- Lassen Sie dieses Gerät nicht direkt in Kontakt mit Heizquellen oder offenen Flammen geraten.
- Lassen Sie kein Wasser in Kontakt mit den Batterien oder den Kabeln treten.
- Installieren Sie mit Vorsicht, um Schäden der Batterie zu vermeiden.
- Während der Batterieinstallation in dem Fach, stellen Sie die richtige Polarität (+)/(-) sicher.
- Verwenden Sie nur empfohlene Batterien.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät über lange Zeiträume unbenutzt bleibt.
- Halten Sie das Gerät von kleinen Kindern fern.
- Halten Sie die ungebrauchten Batterien in ihrer Originalverpackung.
- Am Ende der Lebensdauer, muss dieses Produkt zu einer Müllwertungsanlage gebracht werden, um die Batterien zu entnehmen.