




Steckverbinder AC 162 - AC 162 STS/2 LED grau

2-poliger Verbinder als Buchsen- und Steckerteil

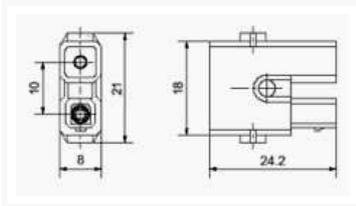

Zulassung

Nennquerschnitt	mm ²	2,5
Nennspannung	V	48

Technische Angaben

Anschluss	Schraube Leitung 0,5 - 2,5 mm ²
Isolierteil	Polyamid 6,6, grau Brennbarkeitsklasse UL 94: V-2 Dauergebrauchstemperatur 100 °C, kurzzeitig 160 °C
Kontaktteil	Messing, verzinkt
Schraube	M3: ⌀ max. 0,3 Nm Stahl, verzinkt, chromatiert
Nennstrom	15 A bei T 70 °C
Abisolierlänge	7 mm

Varianten

AC 162 ALS LED Typ I	2-polige Anschlussleitungen, Buchse rot/ Stecker schwarz
AC 162 ALS LED Typ II	2-polige Anschlussleitungen, Buchse schwarz/ Stecker rot
AC 162 VLS LED	2-polige Verbindungsleitungen

Bestellinformation

Beschreibung	Artikel	Bestellnr.	VPE
Stecker- und Buchsenteil	AC 162 STS/ 2 LED grau	145102	200