



## Datenblatt | Artikelnummer: 771-9993/106-301

konfektionierte Anschlussleitung; Eca; Buchse/offenes Ende; 3-polig; Kod. A;  
H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>; 3 m

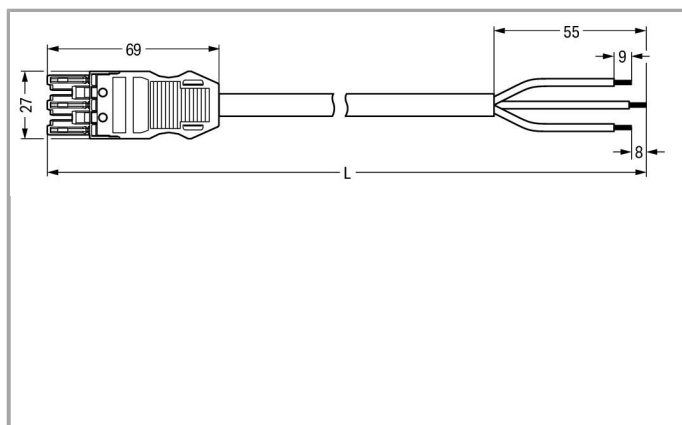

[www.wago.com/771-9993/106-301](http://www.wago.com/771-9993/106-301)

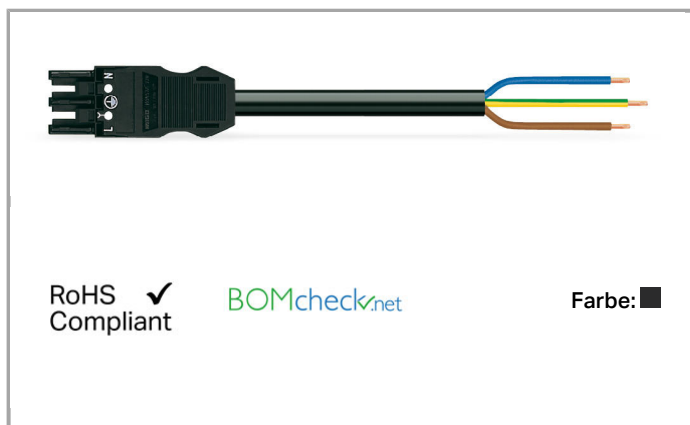

### Artikelbeschreibung

#### Hinweis:

Leitungen mit anderer Brandklasse auf Anfrage

### Daten

#### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	250 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	4 kV
Bemessungsstrom	16 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

#### Anschlussdaten

Abisolierlänge	9 mm / 0.35 inch
Polzahl	3
Gesamte Anzahl der Potentiale	3
PE-Funktion	mit voreilendem PE-Kontakt
Leitervorbehandlung	litzenverdichtet
Durchmesser der Mantelleitung	7,4 ... 9,4 mm
Querschnitt der Einzelader	1.5 mm <sup>2</sup>
Abmantellänge	55 mm

## Geometrische Daten

Rastermaß	10 mm (0.394 inch)
Gesamtlänge	3 m

## Mechanische Daten

Kodierung	A
Steckkraft einer Steckverbindung	ca. 20 ... 70 N (polzahlabhängig)
Haltekraft einer Steckverbindung	mit Verriegelung: > 80 N
Trennkraft einer Steckverbindung	ohne Verriegelung: ca. 20 ... 70 N (polzahlabhängig)
Anschlussausführung	Buchse - offenes Leitungsende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Leitungstyp	H05VV-F 3G1,5
Aufdruck	L N
Schutzart	IP20
Potentialkennzeichnung	L N

## Steckverbindung

Fehlsteckschutz	ja
Verriegelung der Steckverbindung	Verriegelungsklinke
Verriegelungsklinke	nein

## Werkstoffdaten

Farbe	schwarz
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandklasse gemäß EN 50575	E <sub>ca</sub>
Kontaktwerkstoff	Kupfer bzw. Kupferlegierung, oberflächenveredelt
Brandlast	89.531 MJ
Steckverbinderfarbe	schwarz
Bedruckungsfarbe des Steckgesichts	weiß
Farbe der Zugentlastung	schwarz
Bedruckungsfarbe der Zugentlastung	weiß
Farbe der Mantelleitung	schwarz
Bedruckungsfarbe der Mantelleitung	weiß
Mantelwerkstoff	PVC
Gewicht	300 g

## Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Betrieb) -35 ... 85 °C

## Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4044918586030
Zolltarifnummer	85444290900
eCl@ss 9.0	27-44-06-04
eCl@ss 8.0	27-44-06-04
ETIM 6.0	EC002587
ETIM 5.0	EC002587

## Zulassungen / Zertifikate

### Länderspezifische Zulassungen




Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	<b>CCA</b> DEKRA Certification B.V.	NTR NL-7355
	<b>KEMA/KEUR</b> DEKRA Certification B.V.	2179129.01

## Passende Produkte

### Abdeckung

<b>Art-Nr.: 770-201</b> Verschlussstück; für Buchse; 12-polig; teilbar	<a href="http://www.wago.com/770-201">www.wago.com/770-201</a>
<b>Art-Nr.: 770-221</b> Verschlussstück; für Buchse; 12-polig; teilbar	<a href="http://www.wago.com/770-221">www.wago.com/770-221</a>

### Beschriftungsmaterial

 <b>Art-Nr.: 210-334</b> Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; Streifenhöhe 5 mm; Streifenlänge 182 mm; unbedruckt; Selbstklebend	<a href="http://www.wago.com/210-334">www.wago.com/210-334</a>
 <b>Art-Nr.: 770-450</b> Beschriftungsschild; für manuelle Beschriftung	<a href="http://www.wago.com/770-450">www.wago.com/770-450</a>
 <b>Art-Nr.: 770-450/000-001</b> Beschriftungsschild; für manuelle Beschriftung	<a href="http://www.wago.com/770-450/000-001">www.wago.com/770-450/000-001</a>



**Art-Nr.: 770-450/000-002**  
Beschriftungsschild; für manuelle Beschriftung

[www.wago.com/770-450/000-002](http://www.wago.com/770-450/000-002)



**Art-Nr.: 770-450/000-005**  
Beschriftungsschild; für manuelle Beschriftung

[www.wago.com/770-450/000-005](http://www.wago.com/770-450/000-005)



**Art-Nr.: 770-450/000-006**  
Beschriftungsschild; für manuelle Beschriftung

[www.wago.com/770-450/000-006](http://www.wago.com/770-450/000-006)



**Art-Nr.: 770-450/000-012**  
Beschriftungsschild; für manuelle Beschriftung

[www.wago.com/770-450/000-012](http://www.wago.com/770-450/000-012)

## Verriegelung

**Art-Nr.: 770-101**  
Verriegelungsklinke; mit Handbetätigung; für "Fliegende Verbindungen"

[www.wago.com/770-101](http://www.wago.com/770-101)



**Art-Nr.: 770-111**  
Verriegelungsklinke; mit Werkzeugbetätigung; für "Fliegende Verbindungen"

[www.wago.com/770-111](http://www.wago.com/770-111)



**Art-Nr.: 770-121**  
Verriegelungsklinke; mit Handbetätigung; für "Fliegende Verbindungen"

[www.wago.com/770-121](http://www.wago.com/770-121)



**Art-Nr.: 770-131**  
Verriegelungsklinke; mit Werkzeugbetätigung; für "Fliegende Verbindungen"

[www.wago.com/770-131](http://www.wago.com/770-131)

## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

771-9993/106-301	Feb 2, 2016	DOC	Download
WINSTA MIDI 3-polig		25,6 kB	

## smartDATA

### CAD Daten

3D Download 771-9993/106-301	URL	Download
------------------------------	-----	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.