


# PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	<b>282-12v</b>
Bezeichnung	<b>CEE-Kupplung 16A 2p 42VAC 50/60Hz IP44 TWIST</b>
Langbeschreibung	CEE-Kupplung 16A 2p 42VAC 50/60Hz IP44 TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 16A Polzahl: 2 (2P) Uhrzeit-Stellung: 12h Nennspannung/Frequenz: 42V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP44
GTIN (EAN)	9003399057700
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,177 kg
Verpackungsmenge	10



ETIM 7.0	EC001320
IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	2
Spannung nach EN 60309-2	40-50 V (50+60 Hz) weiß
Uhrzeit-Stellung	12 h
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Kabeleinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff

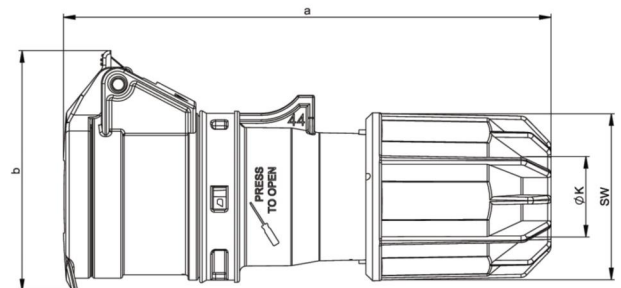

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)