

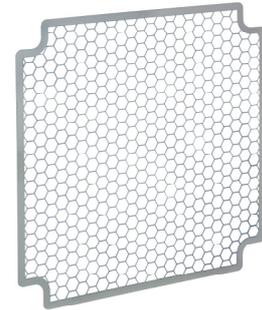


**FSBxxx**



**EMV ABSCHIRMBLECHE**

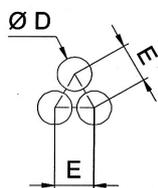

Mit dem EMV-Abschirmblech erreicht man eine hervorragende und preiswerte EMV-Abschirmung für die Lüftergrößen 30x30mm bis 120x120mm. Bei der Montage muss eine gute leitende Verbindung zum Metallgehäuse sicher gestellt sein. Dies wird insbesondere bei Verwendung von elastischen Gliedern (z.B. Lüftermanschette Typ LMxxx), die das EMV-Abschirmblech fest an das Gehäuse drücken, erreicht. Vorteilhaft ist die Verwendung eines leitenden Klebers. Darüber hinaus verhindert es bei Anordnungen mit Staubfiltern ein Einsaugen des Filtermediums (Typ Fxx-45) in den Lüfter, falls im Gehäuse nur eine große Öffnung vorhanden ist. Material: V2A (Edelstahl) Nr. 1.4310

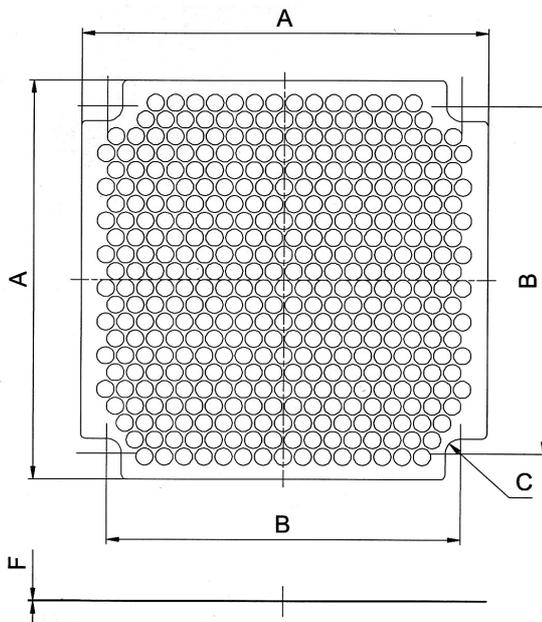

**Typ 01**  
**Rundlochung versetzt**  
Lüftdurchsatz / freier  
Querschnitt ca. 75 %

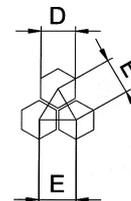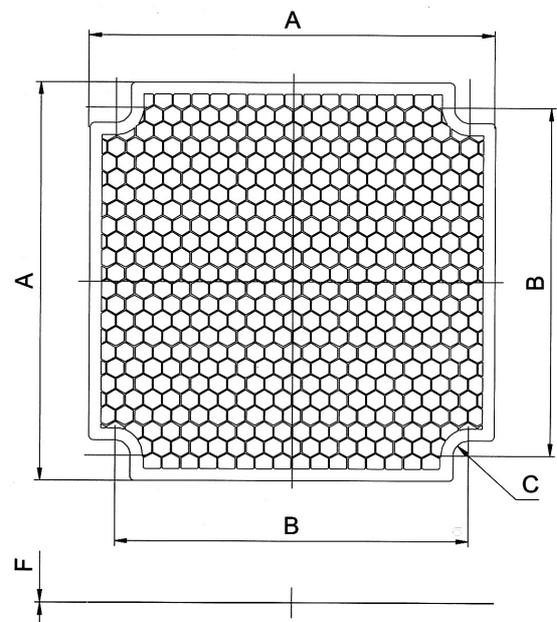

**Typ 02**  
**Sechsecklochung versetzt**  
Lüftdurchsatz / freier  
Querschnitt ca. 85 %

Typ ..01 auf Anfrage lieferbar (keine Lagerware)

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	A	B	C	D	E	F
FSB30-0x	933010301	32	24.0	R 2.1	2.0	2.25	0.2
FSB40-0x	934010301	42	32.0	R 2.4	2.5	3.75	0.2
FSB50-0x	935010301	52	32.0	R 2.4	3.0	3.25	0.2
FSB60-0x	936010300	62	50.0	R 2.7	3.5	3.75	0.2
FSB80-0x	938010301	82	71.5	R 3.2	3.5	3.75	0.2
FSB92-0x	939210301	94	82.5	R 3.2	4.0	4.25	0.2
FSB119-0x	931210301	121	105.0	R 4.2	5.0	5.30	0.2

Technische Änderungen vorbehalten • 04/15