

FGKxx, LFGxx

FINGERSCHUTZGITTER




BESCHREIBUNG

Kunststoffschutzgitter für Standard-Lüftergrößen 40x40mm bis 175x150mm und Ø150mm.

Material:PA6/PA66, Farbe: schwarz, Brennkategorie UL94-V-2.

Befestigung: 4 Senkkopfschrauben DIN EN 965 M4 oder 4 Blechschrauben DIN7983 3.9

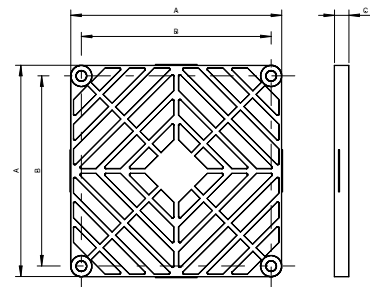

| Art. Nr. | Typ (offener Flansch) | Lüftergröße [mm] | Abmessungen A-B-C [mm] | VPE [Stk.] |
|-----------|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 914020000 | FG40K Schutzgitter | 40x40 | 42.3-32.0-3.3 | 100 |
| 916020000 | FG60K Metallgitter | 60x60 | 60.0-50.0-6.0 | 100 |
| 918020000 | FG80K Schutzgitter | 80x80 | 81.0-71.4-5.5 | 100 |
| 919220000 | FG92K Schutzgitter | 92x92 | 92.0-82.5-5.5 | 100 |
| 911220000 | FG120K Schutzgitter | 120x120 | 121-104.8-6.5 | 100 |
| 911520000 | FG150K Schutzgitter | 172x150, D150 | 173-162-10.8 | 50 |

Technische Änderungen vorbehalten • 04/15

FGKxx, LFGxx

FINGERSCHUTZGITTER




BESCHREIBUNG

Kunststoffschutzgitter-Set mit Staubfilter, für Standard-Lüftergrößen 40x40mm bis 175x150mm und Ø150mm. Das Set besteht aus 4 Teilen: Kunststoffgitter (identisch mit FGxxK), Insektenschutzgitter (Kunststoffgewebe), Grobstaubfilter FL100 Filterklasse G2 DIN EN 779, Außenrahmen und wird unmontiert geliefert. Lieferung montiert auf Anfrage.

Material:PA6/PA66, Farbe: schwarz, Brennkategorie UL94-V-2.

Befestigung Kunststoffgitter: 4 Senkkopfschrauben DIN EN 965 M4 oder 4 Blechschrauben DIN EN 7983 3.9

Insektenschutzgitter und Grobstaubfilter werden in den Außenrahmen eingelegt und das Ganze auf das Kunststoffgitter aufgeschnappt.

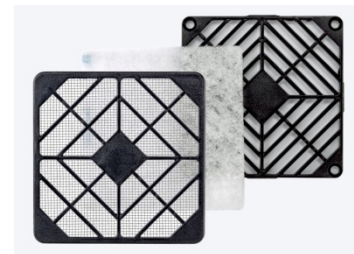

| Art. Nr. | Typ (Filterset) | Lüftergröße [mm] | Abmessung [mm] | VPE [Stk.] |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|------------|
| 924020045 | LFG40-45 | 40x40 | 46.4x46.4x6.5 | 100 |
| 926020045 | LFG60-45 | 60x60 | 64.0x64.0x12.2 | 100 |
| 928020045 | LFG80-45 | 80x80 | 86.0x86.0x12.2 | 100 |
| 929220045 | LFG92-45 | 92x92 | 97.0x97.0x12.2 | 100 |
| 921220045 | LFG120-45 | 120x120 | 126.0x126.0x13.0 | 100 |
| 921520045 | LFG150-45 | 172x150, D150 | 179.0x179.0x24.7 | 100 |

| Art. Nr. | Typ (Ersatzfilter) | Lüftergröße [mm] | Abmessung [mm] | VPE [Stk.] |
|-----------|--------------------|------------------|----------------|------------|
| 924020245 | F40 Filtermedium | 40x40 | 40x40x5 | 100 |
| 926020245 | F60 Filtermedium | 60x60 | 60x60x5 | 100 |
| 928020245 | F80 Filtermedium | 80x80 | 80x80x5 | 100 |
| 929220245 | F92 Filtermedium | 92x92 | 92x92x5 | 100 |
| 921220245 | F120 Filtermedium | 120x120 | 119x119x5 | 100 |
| 921520245 | F150 Filtermedium | 172x150, D150 | 175x175x5 | 100 |

Andere Abmessungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten • 04/15