

# WorkForce WF-100W



Überall auf der Welt drucken mit Epsons kleinsten und leichtesten DIN A4-Tintenstrahldrucker<sup>1</sup>, der sich kabellos verwenden lässt und über USB aufgeladen werden kann.

Dies ist der tragbare Drucker, auf den Sie gewartet haben. Der allererste tragbare DIN A4-Drucker von Epson eignet sich ideal für Profis, die Rechnungen, Verträge und vieles mehr auch unterwegs ausdrucken müssen. Neben seiner kleinen und leichten Bauform bietet dieser Drucker einen integrierten Akku, einen LCD-Bildschirm, Anschlussmöglichkeiten für Wi-Fi und Wi-Fi Direct<sup>®</sup> sowie Kompatibilität mit Apple AirPrint<sup>2</sup>, Google Cloud Print und Epson iPrint<sup>3</sup>.

## Mobiles Drucken

Epsons kleinster und leichtester DIN A4-Tintenstrahldrucker<sup>1</sup>, der WF-100W, verfügt über einen integrierten Akku, der überall über USB aufgeladen werden kann. Mit seinen gerade mal 309x154x61 mm bei einem Gewicht von nur 1,6 kg ist er klein und kompakt. Dank seinen drahtlosen Anschlussmöglichkeiten ist der WF100W nicht auf Kabel angewiesen. So lässt er sich mühelos beim Kunden oder in einem Fahrzeug verwenden.

## Praktisch

Der WF-100W ist kompatibel mit Apple AirPrint<sup>2</sup> sowie Google Cloud Print und bietet außerdem die Vorzüge von Epson Connect. Neben der Epson iPrint<sup>3</sup>-App für kabelloses Drucken von den meisten Tablet-PCs oder Smartphones aus, umfasst Epson Connect außerdem Email Print. Das heißt, Sie können von jedem Ort der Welt aus drucken<sup>3</sup>.

## Hohe Qualität

Die Qualität dieses Druckers zeigt sich in den Ausdrucken. Tatsächlich ist er der einzige tragbare Drucker, der Pigmenttinten einsetzt. Dies ergibt dauerhafte Ergebnisse, ganz ohne Verschmieren.

## Effizient


Der WF-100W liefert eine ISO-Druckgeschwindigkeit von 7 Seiten/Minute in Schwarzweiß und 4 Seiten/Minute bei Farbdrucken<sup>4</sup>. Die Seitenreichweite beträgt bis zu 250 Seiten in reinem Schwarzdruck und bis zu 200 Seiten in Farbe<sup>5</sup>. Als einziger tragbarer Drucker mit einem LC-Display<sup>1</sup> erleichtert er das Einrichten einer Wi-Fi-Verbindung, ganz ohne PC. Auch den Füllstand der Tinten haben Sie so immer im Blick.

## DATENBLATT



## PRODUKTMERKMALE

- **Mobiles Drucken**  
Leichtes, kompaktes Design
- **Wiederaufladbarer Akku**  
aufladen per USB-Port oder mit dem mitgelieferten Netzadapter
- **Wi-Fi und Wi-Fi Direct**  
Kabelloses Drucken von überall
- **Hochwertige Ergebnisse**  
Pigmenttinten für beste Ergebnisse
- **Benutzerfreundlich**  
Stressfrei dank spielend einfacher Einrichtung

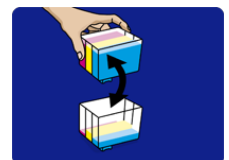

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### TECHNIK

Druckmethode	Epson Micro Piezo™-Druckkopf
Minimale Tröpfchengröße	3 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie
Tintentechnologie	Pigmenttinte

### DRUCK

Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734	7 Seiten/Min Schwarzweiß, 4 Seiten/Min Farbe
Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734 (Akkubetrieb)	4 pages/min monochrome, 2 pages/min colour
Maximale Druckgeschwindigkeit	14 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 11 Seiten/Min Farbe (Normalpapier)
Druckauflösung	5.760 x 1.440 dpi
Farben	Schwarz, Colour

Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter <http://www.epson.eu/testing>.

### PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate	DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Letter Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Duplex	NEIN
Papierfachkapazität	20 Blatt Standard, 20 Blatt maximal, 5 Seiten Fotopapier
Anzahl der Papierfächer	1

### KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 Micro-B
------------	--------------------------------------------------------------

### ALLGEMEINES

Energieverbrauch	1,3 W (Energiesparmodus), 11 W (Drucken), 4 W (Betriebsbereit), 0,3 W (ausgeschaltet), ENERGY STAR® qualifiziert
Abmessungen	309 x 154 x 61 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	1,6 kg
Geräuschpegel	45 dB(A) nach ISO 9226
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Server 2003 R2

### ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

LC-Display	Typ: Farbe, Diagonale: 3,7 cm
------------	-------------------------------

### WEITERE FUNKTIONEN

Emulationen	ESC/P-R
-------------	---------

### SONSTIGES

Garantie	12 Monate Carry in Optionale Garantieverlängerung verfügbar
----------	----------------------------------------------------------------

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CE05402
Barcode	8715946540313
Kartonabmessungen	725 x 525 x 620 mm
Kartongewicht	29 kg
Stück	1 Stück
Ursprungsland	Philippinen
Palettengröße	144 Stück



Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## WorkForce WF-100W

### LIEFERUMFANG

- Netzteil
- 2x Wartungstanks
- Tintenpatronen (1 schwarze, 1 dreifarbige Patrone)
- Hauptgerät
- Micro-USB-Kabel

### KOMPATIBLE TINTENPATRONEN

● 266



● 267

### TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



Globus 267



250 Seiten\*



200 Seiten\*

\* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

1. Verglichen mit im August 2014 verfügbaren DIN A4 Tintenstrahldruckern. Angaben zu Produktabmessungen, Gewicht und technischen Daten gemäß Angaben auf den Websites der Hersteller.
2. AirPrint-fähige Drucker sind kompatibel mit iPad (alle Modelle), iPhone (ab 3GS) und iPod Touch (ab der 3. Generation) mit dem jeweils aktuellen iOS. AirPrint und das AirPrint-Logo sind Markenzeichen von Apple Inc.
3. Für Email Print wird eine Internetverbindung benötigt. Wenn Sie weitere Informationen zu den unterstützten Sprachen und Geräten benötigen, besuchen Sie uns im Internet unter [www.epson.de/connect](http://www.epson.de/connect).
4. Zeigt gemäß ISO/IEC 24734 den durchschnittlichen ESAT Wert in der Kategorie „Office“ für einseitigen bzw. beidseitigen Druck im Standardmodus. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing)
5. Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712. Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt von den gedruckten Dokumenten und den Betriebsbedingungen ab. Weitere Informationen unter [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

**EPSON**®