



PURE ROCK

QUIET AND EFFECTIVE COOLING

150W TDP

ANWENDUNGSBEREICHE

High-Resolution Multimedia-Systeme
Anspruchsvolle Grafikanwendungen
Fortschrittliche Gaming-Systeme

HIGHLIGHTS

Hohe Kühleffizienz
Lautstärkeoptimierter 120mm be quiet! Lüfter
Aluminium Top-Cover
Kompatibel mit Intel® und AMD™

Leise und effektive Kühlung

Der be quiet! Pure Rock bietet effektive Kühlung für angenehm leise Multimedia- und Grafiksysteme. Er ist ausgestattet mit mehrfach ausgezeichnete be quiet! Technologie und überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Highlights »

- Starke Kühlleistung von 150W TDP
- Komfortables Montage-System, das einen vollständigen Einbau von oben erlaubt
- Vier leistungsstarke 6mm Heatpipes mit Aluminiumkappen
- Lautstärkeoptimierter 120mm be quiet! Lüfter mit PWM-Funktion und neun Lüfterblättern
- Variable PWM-Geschwindigkeit für eine optimale Balance zwischen Kühlung und leisem Betrieb
- Durch platzsparende Abmessungen passend für fast jede Konfiguration und viele Installationsvarianten
- Volle Kompatibilität mit allen gängigen Intel®- und AMD™-Sockeln
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland
- 3 Jahre Herstellergarantie


Pure Rock »

Preisbewusste Anwender, die Wert auf starke Kühlung bei leisem Betrieb (max. 26,8dB(A)) legen, sind mit dem be quiet! Pure Rock bestens beraten.

PURE ROCK

QUIET AND EFFECTIVE COOLING

Details »

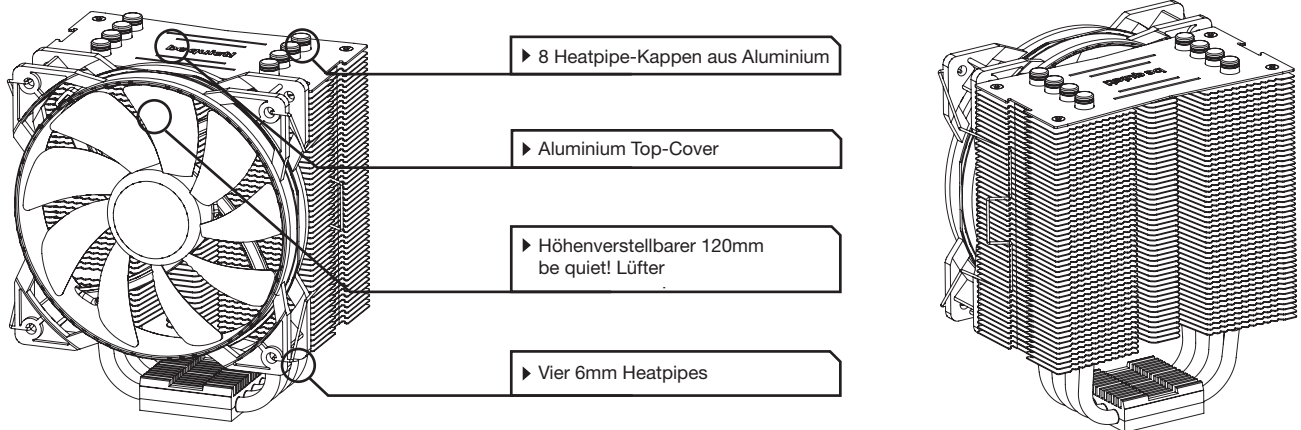

Technische Daten des gesamten Kühlers »

Artikelbezeichnung	Pure Rock
Artikelnummer	BK009
Abmessungen inkl. Lüfter (L x B x H)	87,5 x 121 x 155
Gewicht, inkl. Lüfter (g)	660
Material der Kühlfläche	Aluminium
Sockelkompatibilität	Intel®: 775 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011(-3) Square ILM AMD™: AM2(+)/ AM3(+)/ FM1 / FM2(+)
Maximale Kühlleistung (W TDP)	150
Anzahl der Heatpipes / Durchmesser (mm)	4 x 6
Lautstärke (dB(A)) @ 600 / 900 / 1.400rpm	19,1 / 22,1 / 26,8

Technische Daten des be quiet! PWM Lüfters »

Abmessungen des Lüfters (mm)	120 x 120 x 25
Lüftermotor-Technologie	4-Pol
Lagertechnologie	Sleeve
Lüfterdrehzahl (rpm) @ 100% PWM	1.500
Lautstärke (dB(A)) @ 1.400rpm	26,8
Luftfördervolumen (m ³ /h) ; (cfm)	87 ; 51,4
Luftdruck (mm / H ₂ O)	1,25
Stromaufnahme (A)	0,08
Anschluss	4-Pin PWM
Lebenserwartung (Std.)	80.000
Zubehör	Backplate Montage-Set für Intel® und AMD™, Montage-Anleitung (EN, DE, FR, PL, ES, RU)

Zertifizierungen »



Kontakt »

Service-Hotline: 0800-0736-736 (Mo-Fr 9:00-17:30)

Mail: service@bequiet.com