


Datenblatt

MWNF 2x0,25² mit zusätzl. PET/AL Folie SW / OR matt

Nennquerschnitt in mm ² :	2 x 0,25 ²
Anzahl der Einzeldrähte:	14
Durchmesser der Einzeldrähte max:	0,15 verzinkt
Schirm mit zusätzlicher Folie PET/AL	0,15 blank
Aussendurchmesser (Richtwert):	10,3 x 5,1
Aussendurchmesser min:	10,2 x 5,0
Aussendurchmesser max:	10,5 x 5,3
Shore Härte:	70
Temperaturbereich:	-25°C bis +90°C
Kupferzahl kg/km:	21

FB/KL

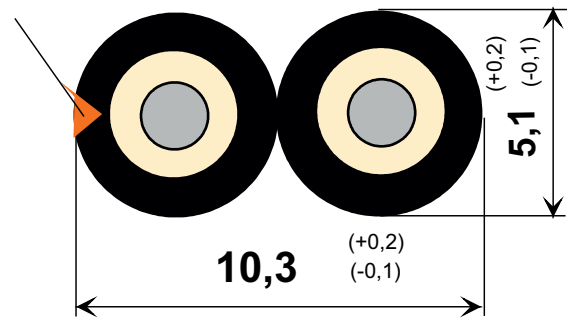

Richtlinien 2003/11/EG, 2002/96/EG und 2002/95/EG

hiermit bestätigen wir, dass in unseren als "bleifrei" deklarierten PVC-Compounds weder:

Blei/Bleiverbindungen,
Cadmium/Cadmiumverbindungen,
Chrom(VI)verbindungen,
Polybromierte Biphenyle und polybromierte Diphenylether,
Quecksilber/Quecksilberverbindungen,
Arsen/Arsenverbindungen,
cancerogene Aminkomponenten,
Beryllium/Berylliumverbindungen,
Dimethylformamid,
künstliche Mineralfasern, die als cancerogen eingestuft sind,
radioaktive Substanzen,
Selen/Selenverbindungen,
Chlorparaffine
noch FCKW

enthalten sind.

Alle eingesetzten Materialien sind ROHS - konform.