

Raumluftreiniger

Art.-Nr. 60300 | EAN 40 15588 60300 6

saubere Luft – gesünder leben


- Reinigt Raumluf mit einem antibakteriellen Feinstaub-Filter (F9 > PM2.5) von 3M® und zusätzlicher Aktivkohlefilterung; Allergikerfreundlich
- Befreit die Luft von Feinstaub, Staub, Pollen, Gerüchen und Bakterien
- Besonders effektiv und leise bei niedrigem Energieverbrauch (weniger als 1 Cent/24h)
- Einfache und sichere Handhabung durch LED-Filterwechselanzeige
- Automatischer Wechsel zwischen Tag- und Nachtmodus (50% leiser)
- Betrieb über mitgeliefertes Netzteil und USB Kabel
- Digital-Motor mit extra langer Lebensdauer – 5 Jahre Garantie*



LED-Filterwechselanzeige


- BLAU** Volle Filterleistung
- GELB** Reduzierte Filterleistung
- ROT** Filter verbraucht – Filter wechseln!

*) 3 Jahre Herstellergarantie plus 2 Jahre Garantieverlängerung bei Online-Registrierung

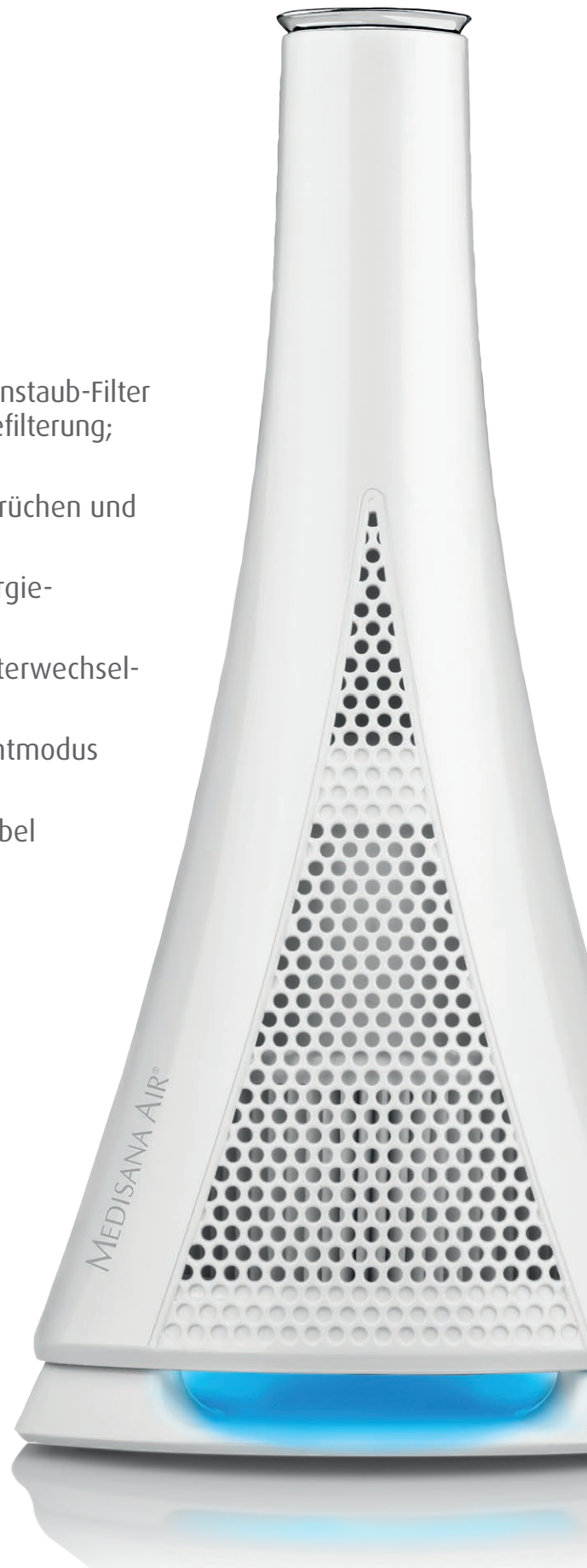

Raumluftreiniger


Art.-Nr. 60300 | EAN 40 15588 60300 6

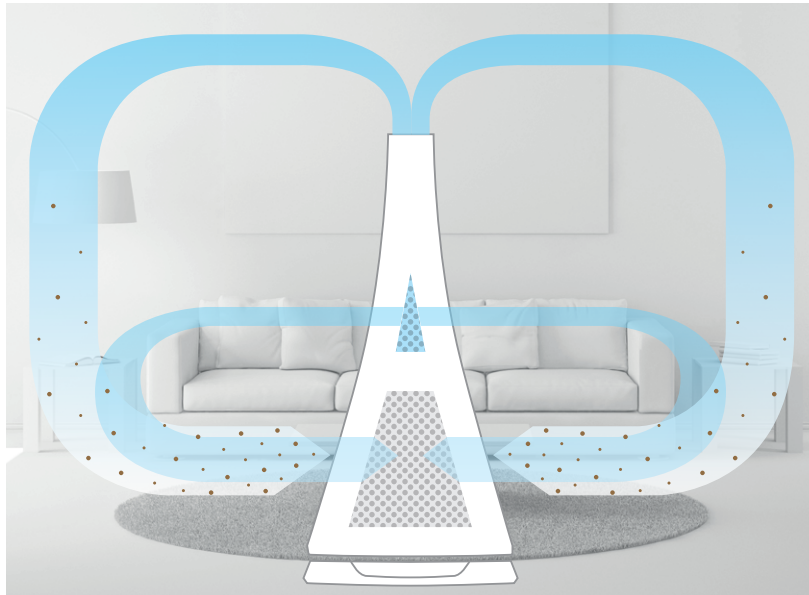


REINIGUNGSLISTUNG* (≤ 7.000 l/h)



 = 3x / 24 h



= 1,5x / 24 h

 

= 1x / 24 h

*) bei Standardraumhöhe von ca. 2,45 m

Funktion | Anwendung

Reinigt Raumluf mit einem antibakteriellen Feinstaub-Filter (F9 > PM2.5) von 3M® und zusätzlicher Aktivkohlefilterung; Allergikerfreundlich

Befreit die Luft von Feinstaub, Staub, Pollen, Gerüchen und Bakterien

Besonders effektiv und leise bei niedrigem Energieverbrauch

Einfache und sichere Handhabung durch LED-Filterwechselanzeige

Automatischer Wechsel zwischen Tag- und Nachtmodus (noch leiser)

Betrieb über mitgeliefertes Netzteil und USB Kabel

Digital-Motor mit extra langer Lebensdauer – 5 Jahre Garantie:
3 Jahre Herstellergarantie plus 2 Jahre Garantieverlängerung bei Online-Registrierung

Technische Daten

Größe: ca. 148 x 148 x 307 mm

Gewicht: ca. 0,6 kg netto

Leistung: 1,5 Watt

Stromversorgung: DC 5V/300mA

Reinigungsleistung: 60m²/24h*

Anschlußkabelänge: ca. 100 cm

Packungsinhalt

Luftreiniger mit 3M-Filter

USB-Kabel (am Gerät) und Netzadapter

Bedienungsanleitung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück, ca. 15 x 15 x 31 cm

VPE

4 Stück | tbd | tbd