

Handbördelgerät „Profi“

16-teilig, im Koffer

Kompletter Satz mit Rohrabschneider, Rohrbiegezange und Rohrentgrater für Anwendung innen und außen.

Hydraulische Betätigung.


Für Bördelungen von 4,75 (3/16"), 5 mm und 6 mm nach DIN und SAE.

Geeignet für standard- u. kunststoffummantelte Leitungen.

Durchdachte Handhabung zur Anwendung direkt am Fahrzeug.

bestehend aus:

- Spannbacken: 4,75-5-6 mm
- Prismen: OP1-4,75 - DIN-4,75 - OP1-6 - DIN-6 - OP2-4,75-5,6
- Grundhalter
- Hydraulikeinheit
- Handgriff
- Anschlag
- Bedienstange
- Rohrbiegezange
- Rohrschneider „Mini“
- Rohrentgrater (innen/außen)

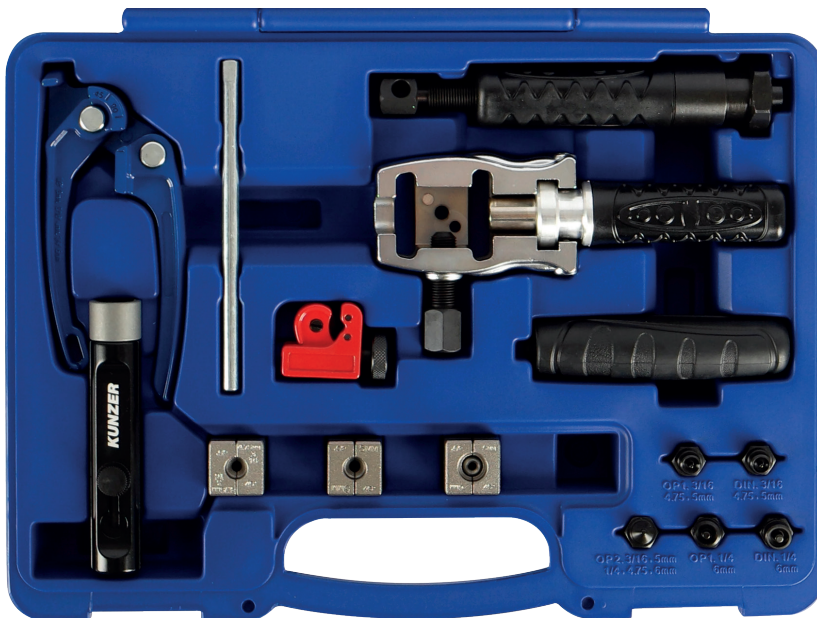

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
7HBG20	Handbördelgerät „Profi“	1