

OpticSlim 1180

plustek

OpticSlim Serie



Ideal für **Illustrationen**,
Grafiken und **Fotografien** !



Der OpticSlim 1180 ist ein sehr kompakter und handlicher DIN A3 Flachbettscanner. Insbesondere für qualitativ hochwertige Digitalisierungen unterschiedlichster Dokumentenarten, Abbildungen und ideal für Einsatzbereiche mit wenig Platz auf dem Schreibtisch.

Das Scannen mit einer Auflösung bis zu 1200 dpi von Illustrationen, Grafiken, Fotografien oder auch kunstvollen Schriften ist spielend einfach. Die 4 One-Touch Funktionstasten Scan, Email, OCR und PDF ermöglichen komfortable und schnelle Scanprozesse per Tastendruck.

Die LED Beleuchtung und CIS-Technologie bieten Langlebigkeit und Energieeffizienz.

Im Lieferumfang ist ein Software-Paket für Dokumenten- und Bildbearbeitung, Herstellung von PDF Dateien und OCR enthalten.

OpticSlim 1180

❖ KEY FEATURES



Multilinguale Bedieneroberfläche




DIN A3 Scanbereich



Einfache Installation & Quick Start Programm



Durchsuchbares PDF Dateiformat

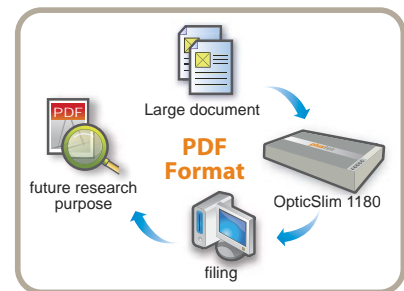

Kompaktes und handliches Design



One-Touch-Scan Tasten für Scan, OCR, PDF and Email



LED spart Energie und schont die Umwelt



Hardware Mindestanforderungen

- Pentium® IV 2.4 GHz Prozessor
- CD-ROM Laufwerk
- USB Anschluß
- 512 MB Arbeitsspeicher
- 800 MB freier Festplatten Speicher (1 GB empfohlen)
- VGA Grafikkarte
- Windows XP / Vista / 7 / 8



Spezifikationen

Image Sensor	CIS
Auflösung (optisch)	1200 dpi
Scangeschwindigkeit (300 dpi, A3)	Farbe: 15 Sek. Graustufen / schwarz-weiß: 9 Sek
Anschluss	USB 2.0
Scanbereich	A3 , 297mm x 431.8mm (or 12" x 17")
Scan-Verfahren	Farbe: 48-bit input, 24-bit output Graustufen: 16-bit input, 8-bit output schwarz-weiß: 1-bit output
Stromversorgung	24 VDC / 0.75 A
Scan Mode	Single Pass
Abmessungen (B x T x H)	589 x 407 x 68 mm
Gewicht	4320 g
Protocol	TWAIN - kompatibel

Software



This product contains ABBYY FineReader OCR



Newssoft PageManager



Plustek DocAction

Kontakt: marketing@plustek.de