


**Anbausteckdose mit TwinCONTACT - Bestellnr. 1632**


- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- zum Durchverdrahten geeignet
- Neigung 20°

**Technische Informationen**

Ampere	16 A
Pole	3p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt	standard
Schutzgrad	IP 44

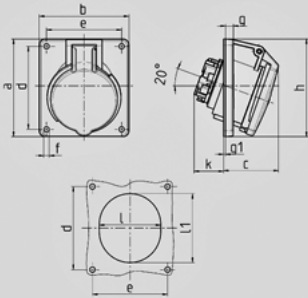

Zeichnung 1 MB 465	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
<b>Maße in mm</b>	<b>a</b>	73,5	100	100	100	100	100
	<b>b</b>	64	92	92	92	92	92
	<b>c</b>	52	58	58	61	61	60
	<b>d</b>	60	85	85	85	85	85
	<b>e</b>	52	77	77	77	77	77
	<b>f</b>	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	<b>g</b>	7	8	8	8	8	8
	<b>g.1</b>	2	2	2	2	2	2
	<b>h</b>	79	100	100	103	103	105
	<b>k</b>	31	31	31	44	44	54
	<b>l</b>	52	55	65	70	70	73
	<b>lt</b>	60	63	72	82	82	85
	<b>Klemmen für Leiterquer-</b>	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
	<b>schnitt von bis mm²</b>	-4	-4	-4	-6	-6	-6