

## BEDIENUNGSANLEITUNG DVD7002

# TRAGBARER DVD-PLAYER

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch,  
bevor Sie dieses Produkt anschließen, in Betrieb nehmen oder einstellen.

# Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung: Um das Risiko eines Elektroschocks zu reduzieren, keine Abdeckungen entfernen. Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Wenden Sie sich stets an qualifiziertes Personal.

Warnung: Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag, Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.

Das Gerät darf keinen Flüssigkeitstropfen oder -Spritzern ausgesetzt werden. Auf dem Gerät dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, abgestellt werden.

Den Player nicht direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen, wie Radiatoren oder Öfen aussetzen.

Decken Sie keine Belüftungsöffnungen ab. Schlitze und Öffnungen am Gerät dienen der Belüftung. Die Öffnungen dürfen niemals dadurch blockiert werden, dass der Player auf ein Kissen, Sofa oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird.

Stellen Sie den Player nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer, Dreifuß, Gestell oder Tisch. Das Gerät kann herunterfallen und es kann zu Beschädigungen oder Verletzungen kommen.

Stellen Sie niemals schwere oder scharfe Gegenstände auf den LCD-Bildschirm oder auf das Gehäuse.

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter. Durch die Verwendung eines anderen Netzadapters werden alle Garantieansprüche null und nichtig.

Der Netzstecker des Adapters dient zur Unterbrechung der Stromversorgung und soll weiterhin betriebsbereit bleiben.

Ziehen Sie bei Nichtnutzung den Netzstecker.

WARNUNG: Eine zu hohe Lautstärke der Kopfhörer kann zu Hörverlust führen.

WARNUNG: Nur Befestigungs- und Zubehörteile verwenden, die vom Hersteller empfohlen werden. Der Player wird von einem Netzadapter mit Strom versorgt. Der Netzadapter dient zur Unterbrechung der Stromversorgung und soll weiterhin betriebsbereit bleiben.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt innerhalb der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Vermeidung von Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Entsorgung recyceln Sie das Gerät auf verantwortungsvolle Weise, um die Wiederverwertung von natürlichen Ressourcen zu unterstützen. Geben Sie Ihr Gerät zur Entsorgung bei einer Sammelstelle für Elektroschrott oder bei Ihrem Fachhändler ab. Dort wird eine umweltgerechte Entsorgung sichergestellt.



# Sicherheitshinweise

**ACHTUNG**  
STROMSCHLAGGEFAHR  
NICHT ÖFFNEN

Warnung: Dieser digitale Videodisk-Player verwendet ein Lasersystem. Steuerungen oder Einstellungen anders als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben können zur Freisetzung gefährlicher Strahlung führen

Warnung: Um eine direkte Aussetzung des Laserstrahls zu vermeiden, öffnen Sie nicht das Gehäuse. Sichtbare Laserstrahlung, wenn das Gehäuse geöffnet ist.

Warnung: Niemals in den Laserstrahl blicken.

Vorsicht: Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Raum auf, wie z.B. auf einm Bücherregal oder einem ähnlichen Ort.

Warnung: Es darf kein USB-Verlängerungskabel mit einer Länge von mehr als 250 mm am USB-Port verwendet werden.

## Anmerkungen zum Copyright

Es ist gesetzlich verboten, urheberrechtlich geschütztes Material ohne Erlaubnis zu kopieren, auszustrahlen, anzuzeigen, über Kabel zu senden, öffentlich wiederzugeben oder zu mieten. Dieses Produkt verwendet die von Macrovision entwickelte Kopierschutzfunktion. Auf einigen Disks wurden Kopierschutz-Signale aufgezeichnet.


Bei der Aufzeichnung und Wiedergabe dieser Disks treten Bildstörungen auftreten. Dieses Produkt verwendet eine Kopierschutztechnologie, die durch US-Patente und andere Rechte zum Schutz geistigen Eigentums geschützt ist.

Patente und anderes geistiges Eigentum gehören der Macrovision Corporation und anderen Eigentümern. Die Verwendung dieser Schutzverfahren muss von Macrovision Corporation genehmigt werden und ist ausschließlich für den Heimeinsatz und andere beschränkte Nutzungsbereiche gedacht, falls nicht anders von Macrovision Corporation autorisiert. Reverse-Engineering und Auseinanderbauen ist nicht gestattet.

### SERIENNUMMER:





Sie finden die Seriennummer auf der Rückseite des Geräts. Diese Nummer gilt ausschließlich für dieses Gerät und wird nicht für andere Geräte benutzt. Sie sollten hier die Daten notieren und diese Anleitung als einen Kaufbeleg aufbewahren.

Modell-Nr. \_\_\_\_\_  
Serien-Nr. \_\_\_\_\_  
Kaufdatum \_\_\_\_\_

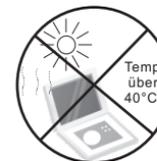

# Identifizierung av Kontroller
 
## Huvudenhet

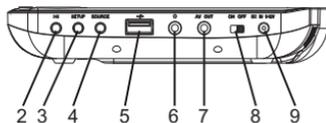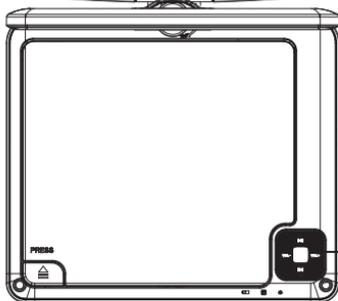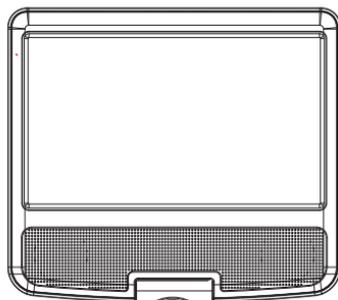

- ▲/◀◀ Nach oben / Zurück  
▼/▶▶ Nach unten / Weiter  
◀/VOL-: Nach links / Lautstärke -  
▶/VOL+: Nach rechts / Lautstärke +

Anmerkungen:

Kurzer Tastendruck auf ▲/▼/◀/▶ entspricht Nach oben/Nach unten/Nach links/Nach rechts;

Ein langer Tastendruck auf ▲ / ▼ entspricht Zurück/Weiter

Ein langer Tastendruck auf ◀ / ▶ entspricht VOL-/VOL+

2. ▶|| PLAY/PAUSE, ZURÜCK

Drücken Sie kurz PLAY/PAUSE; Drücken Sie lange RETURN

3. SETUP (Setup)

4. SOURCE (QUELLE)


5. USB

6. Ohrhörerbuchse


7. AV OUT

8. ON/OFF


9. DC IN 9-12V

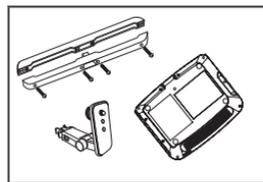


1. Nehmen Sie die Halterung ab, indem Sie die Tasten auf beiden Seiten der Halterung drücken.
2. Nehmen Sie die 4 Schrauben aus der Halterung.

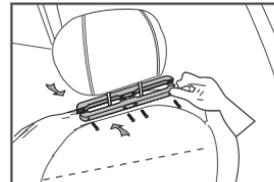

3. Setzen Sie die Halterung an den Trägern der Kopfstütze an und schrauben Sie sie fest.

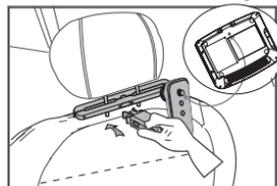


4. Setzen Sie den anderen Teil der Halterung an.

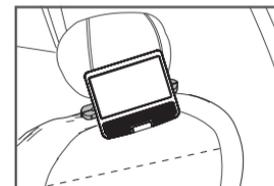

5. Setzen Sie den Player in die Halterung ein und ziehen Sie die Schraube an.

# Aufbau

## Fernbedienung

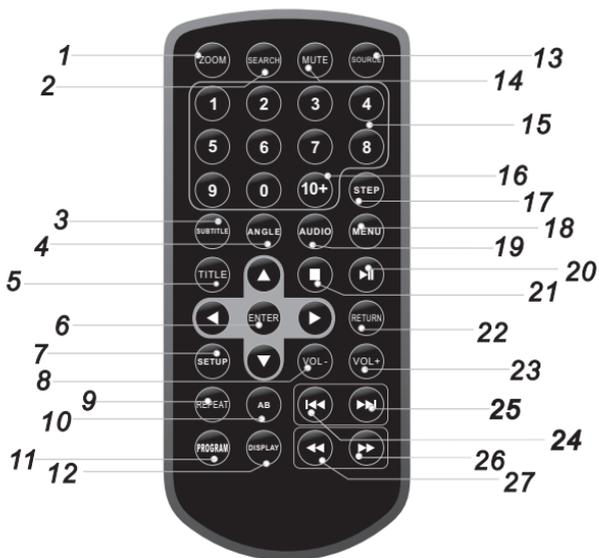

### 1.ZOOM (Zoom)

Mit jedem Drücken von ZOOM ändert sich die TV-Anzeige wie folgt: 2X Größe, 3X Größe, 4X Größe, 1/2 1/3 1/4.

### 2.SEARCH (Suche)

Springt im DVD-Modus zum gewünschten Zeitpunkt, Titel oder Kapitel.

### 3.SUBTITLE (Untertitel)

SUBTITLE während der Wiedergabe wiederholt drücken, um unterschiedliche Untertitelsprachen einzustellen.

### 4.ANGLE (Winkel)

Durch Drücken von ANGLE kann der Betrachtungswinkel geändert werden, sofern die DVD diese Funktion unterstützt.

### 5.TITLE (Titel)

Rückkehr zum DVD-Titelmenü.

### 6.ENTER

Bestätigt eine Menüauswahl.

### 7.SETUP (Setup)

Setupmenü aufrufen oder schließen.

### 8.VOL -

Lautstärke einstellen.

### 9.REPEAT (Wiederholen)

Während der Wiedergabe REPEAT drücken, um einen Wiederholungsmodus einzustellen.

DVD: Wiedergabe eines Kapitels/Titels/aller Titel auf einer Disk.  
VCD-CD: Wiedergabe eines Tracks/aller Tracks auf einer Disk.

### 10.AB

Wiederholen eines Segments: Drücken Sie einmal AB, um den Startpunkt für das zu wiederholende Segment einzustellen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Endpunkt festzulegen. Der Player wiederholt das Segment vom Start- bis zum Endpunkt.

### 11. PROGRAMMIEREN

**DVD/VCD/CD:** Mit der Programmierfunktion können Sie Ihre Lieblingstracks einer Disk speichern. Drücken Sie die Taste PROGRAM, anschließend wird das Programmiermenü auf dem Bildschirm angezeigt. Jetzt können Sie mit den Zifferntasten die Titel-, Kapitel- oder Tracknummern direkt eingeben und die PLAY-Option wählen. Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie PROGRAM und wählen Sie im Programmiermenü die Option CLEAR (Löschen).  
**JPEG:** Zum Auswählen eines Diashowmodus drücken Sie wiederholt die Taste PROGRAM. Es gibt 16 Diashowmodi.

### 12.DISPLAY

Wiedergabezeit und Statusinformationen anzeigen.

### 13.SOURCE (QUELLE)

DVD/USB.

# Aufbau

## Fernbedienung

### 14. STUMM

Tonwiedergabe ausschalten.

### 15. NUMMERNTASTEN 0-9

Auswahl eines nummerierten Menüpunkts.

### 16. 10+ TASTE

Um Track 10 oder einen Track auszuwählen, der größer als 10 ist, drücken Sie zuerst 10+. Zum Beispiel: Wählen Sie Track 12. Drücken Sie zuerst 10+ und drücken Sie anschließend die Zifferntaste 2.

### 17. STEP (Standbild)

Halten Sie mit einem Tastendruck auf STEP die Wiedergabe vorübergehend an oder geben Sie die Videobilder mit STEP schrittweise wieder.

### 18. MENU

DVD-Diskmenü aufrufen. Bei einer VCD das PBC ein- oder ausschalten.

### 19. AUDIO

DVD: AUDIO während der Wiedergabe wiederholt drücken, um eine andere Audiosprache oder einen anderen Soundtrack einzuschalten (falls verfügbar).

CD VCD: Drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals AUDIO, um einen anderen Audiokanal (Stereo, Links oder Rechts) wiederzugeben.

### 20. PLAY/PAUSE (Wiedergabe/Pause)

Drücken Sie einmal PLAY/PAUSE, um die Wiedergabe zu unterbrechen und drücken Sie PLAY / PAUSE erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

### 21. STOPP

Wenn Sie diese Taste einmal gedrückt wird, merkt sich das Gerät die Stelle, an der es angehalten wurde. Wenn ENTER anschließend gedrückt wird, wird die Wiedergabe ab dieser Stelle fortgesetzt. Aber wenn anstelle von ENTER erneut STOP gedrückt wurde, ist die Wiederaufnahmefunktion nicht verfügbar.

### 22. RETURN

Zurück zum höheren Verzeichnis.

### 23. VOL +

Lautstärke einstellen.

### 24. Zurück

Zum vorhergehenden Kapitel/Anfang des Songs springen.

### 25. Weiter

Geht zum nächsten Kapitel/Track.

### 26. ►► TASTE

Durch Drücken der Taste ►► können Sie mit 5 Geschwindigkeiten vorwärts springen (X2->X4->X8->X20). Mit ENTER kehren Sie zur normalen Wiedergabe zurück.

### 27. ◀◀ TASTE


Durch Drücken der Taste ◀◀ können Sie mit 5 Geschwindigkeiten zurückspringen (X2->X4->X8->X20). Mit ENTER kehren Sie zur normalen Wiedergabe zurück.

# Einstellung SETUP-Menü

## Systemsetupseite

Mit SETUP rufen Sie das Einstellungsmenü auf. Wählen Sie mit den Richtungstasten ▲▼◀▶ den gewünschten Menüpunkt. Nach Beendigung der Einstellungen drücken Sie erneut SETUP zur Rückkehr in das Normaldisplay.

### Systemeinstellungen

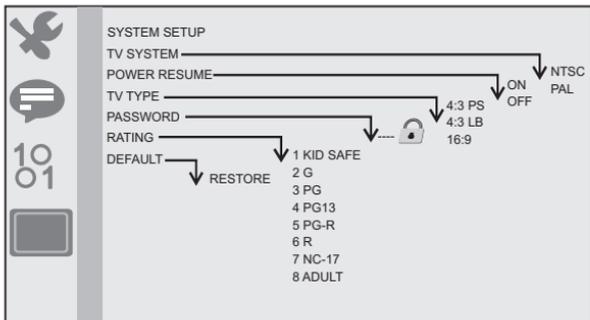

### TV System

Auswahl des Farbsystems, das bei der AV-Ausgabe ihrem Fernseher entspricht. Dieser DVD-Player ist kompatibel mit NTSC und PAL.

**PAL** - Wählen Sie diese Einstellung, wenn der angeschlossene Fernseher mit dem PAL-System arbeitet. Das Videosignal einer NTSC-Disc wird automatisch im PAL-Format ausgegeben.

**NTSC** - Wählen Sie diese Einstellung, wenn der angeschlossene Fernseher mit dem NTSC-System arbeitet. Das Videosignal einer PAL-Disc wird automatisch im NTSC-Format ausgegeben.

### Power Resume

Diese Funktion schaltet die Wiedergabe ab der letzten gespeicherten Position ein oder aus.

### TV Type

Wählt das Seitenverhältnis der Bildwiedergabe.

**4:3 PS:** Wenn Sie einen normalen Fernseher besitzen und möchten, dass beide Seiten des Bilds beschnitten oder formatiert werden, damit sie auf Ihren Fernsehbildschirm passen.

**4:3 LB:** Wenn Sie einen normalen Fernseher besitzen. In diesem Fall wird ein breites Bild mit schwarzen Balken am oberen und unteren Rand des Fernsehbildschirms angezeigt.

**16:9:** Breitbild-Bildschirm.

### Password

Eingabe Benutzerpasswort. Das Standardpasswort lautet 0000.

### Rating


Nach Eingabe des richtigen Passworts können Sie die Kindersicherung ändern.

### Default

Wiederherstellen der Werkseinstellungen des Setupmenüs.

## Spracheinstellungsseite


### Spracheinstellung

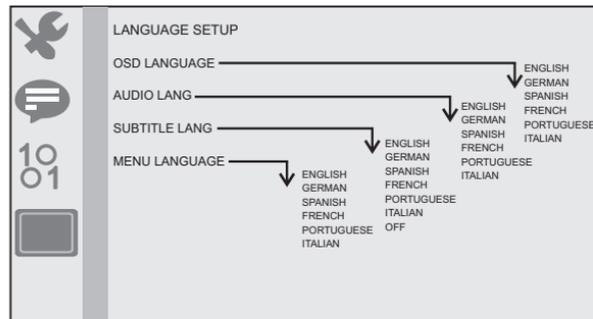

Sie können die OSD- und die Audio/Untertitel/Menü-Sprache von DVDs auszuwählen, falls verfügbar. Sie können auch die Schriftart für MPEG4-Untertitel wählen.


# Einstellung SETUP-Menü

## Audioeinstellungen

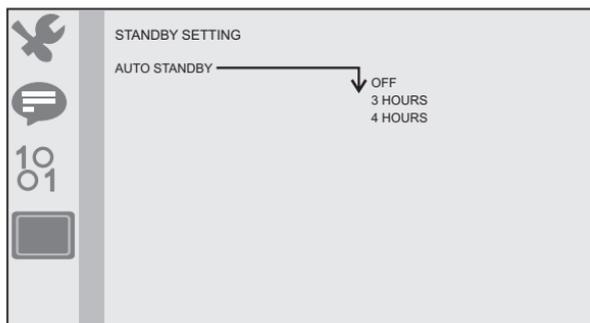

Mit der Funktion wird Standby-Einstellung ausgewählt: OFF, 3 HOURS, 4 HOURS  
OFF: Kein Standby  
3 HOURS: Aufrufen des Standby-Modus, wenn innerhalb von drei Stunden keine Fernbedienungs- oder Bedienfeldtaste betätigt wurde  
4 HOURS: Aufrufen des Standby-Modus, wenn innerhalb von vier Stunden keine Fernbedienungs- oder Bedienfeldtaste betätigt wurde

## Videoeinstellungen

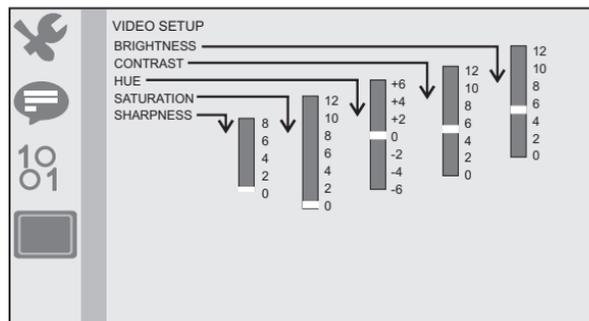

Sie können die Videoeinstellungen ändern: brightness, contrast, hue, saturation.

# Elektronische Parameter

Punkt		Standardanforderung
Spannungsversorgung		: AC 100-240 V , 50/60 Hz
Leistungsaufnahme		: <10W
Luftfeuchtigkeit im Betrieb		: 5 % bis 90 %
Ausgangsspannung	VIDEO-AUSGANG	:1 Vp-p (75Ω)
	AUDIO-AUSGANG	:1.2 Vrms (1 KHz, 0 dB)

# System

Laser	Halbleiterlaser, Wellenlänge 650 nm
Signalsystem	: NTSC / PAL
Frequenzbereich	: 20Hz bis 20 kHz(1dB)
Signal-/Rauschabstand	Mehr als 80 dB (Nur ANALOGE AUSGANGS-Buchsen)
Dynamikbereich	: Mehrals 85 dB (DVD/CD)

Hinweis: Änderungen am Design und an den Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

# Akku-Parameter

Akku-Spezifikationen:  
Ausgang: 7,4 V

Ladezeit / Entladezeit:  
Ladezeit: 3 bis 4 Stunden

Lager- und Betriebsbedingungen:

1. Lagerung	Temperatur	Luftfeuchtigkeit
6 Monate	-20 °C bis +45 °C	65 ± 20 %
1 Woche	-20 °C bis +65 °C	65 ± 20 %
2. Betrieb	Temperatur	Luftfeuchtigkeit
Laden	0 °C bis +45 °C	65 ± 20 %
Entladen	-20 °C bis +65 °C	65 ± 20 %



[www.ultramedia.de](http://www.ultramedia.de)



Elektrische und elektronische Gerote sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche fur Sie und Ihre Umwelt schodlich sein konnen, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgerote sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Gerote sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Molltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgerote sowie Batterien nicht mit dem Hausmoll entsorgt werden dorfen, sie mussen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschopften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschoden anrichten.

Stodte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgerote sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden konnen, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehorde Ihrer Gemeinde.

Bitte tragen Sie im Leerfeld die Modellnummer des Players zum spotereren Nachschlagen ein.