

U.I. Lapp GmbH	PRODUKTINFORMATION	 LAPP GROUP
	SKINTOP® BS-M METALL / SKINTOP® BSR-M METALL	07.11.2014

Hohe mechanische Belastbarkeit
Lange Lebensdauer
Optimale Zugentlastung
Große, variable Klemmbereiche
Hohe Funktionssicherheit



Gute chemische Beständigkeit



Großer Klemmbereich



Optimale Zugentlastung



Robust



Säurebeständig



Sicherheit



Temperaturbeständig

Info

Dauerhafter Biegeschutz unter hohen mechanischen Belastungen

Anwendungsgebiete

In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische Stabilität

Ortsveränderliche Betriebsmittel

Baustellen

Maschinen- und Apparatebau

Typische Einsatzbereiche

- Stahl- und Glaswerke
- Zement- und Keramikwerke
- Gießereien
- Schiffsbau
- Ofenbau

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Norm-Referenzen / Zulassungen

An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen.

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO214999DE.pdf	1 / 4
--------------------	--------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	PRODUKTINFORMATION	 LAPP GROUP
	SKINTOP® BS-M METALL / SKINTOP® BSR-M METALL	07.11.2014

Bemerkung

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM-M
Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör metrisch

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


Technische Daten

Achtung:	Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21
Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Material:	Körper: Messing vernickelt Einsatz: Polyamid Dichtring: CR O-Ring: NBR Spirale - Federteile aus rostfreiem Stahl
Schutzart:	IP 68 - 10 bar IP 69 K
Temperaturbereich:	dynamisch: -30°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO214999DE.pdf	2 / 4
--------------------	--------------------------------	-------

Artikel-nummer	Artikelbezeichnung / Größe	Klemmbereich ØF mm	Gewinde-länge D mm	SW mm	Gesamt-länge C mm
SKINTOP® BS-M METALL					
53806759	12 x 1,5	3,5-7	6,5	16	65,0
53806760	16 x 1,5	4,5-10	7,0	20	79,0
53806761	20 x 1,5	7-13	8,5	24	95,0
53806762	25 x 1,5	9-17	8,0	29	109,0
SKINTOP® BSR-M METALL					
53806769	12 x 1,5	1-5	6,5	16	65,0
53806770	16 x 1,5	2-7	7,0	20	79,0
53806771	20 x 1,5	5-10	8,5	24	95,0
53806772	25 x 1,5	6-13	8,0	29	109,0

U.I. Lapp GmbH	PRODUKTINFORMATION	 LAPP GROUP
	SKINTOP® BS-M METALL / SKINTOP® BSR-M METALL	07.11.2014

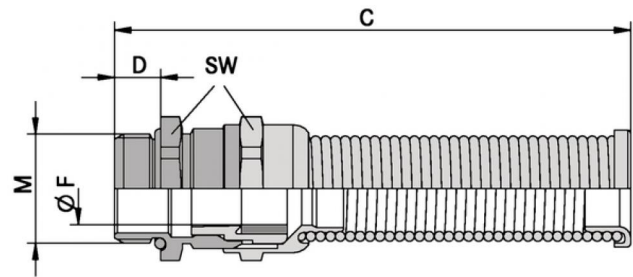

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO214999DE.pdf	4 / 4
--------------------	--------------------------------	-------