




DATENBLATT	51730200
SKINDICHT® VENT	gültig ab: 07.01.2014

SKINDICHT® VENT ist ein Druckausgleichselement aus Polyamid oder Edelstahl, mit einer luftdurchlässigen und wasserdichten Spezialmembrane.



Material: Kunststoff/Edelstahl
 Membrane: Acryl-CoPolymer
 O-Ring: NBR
 Temperatur: -40°C bis +105°C
 Schutzart: IP66, IP67 und IP69K

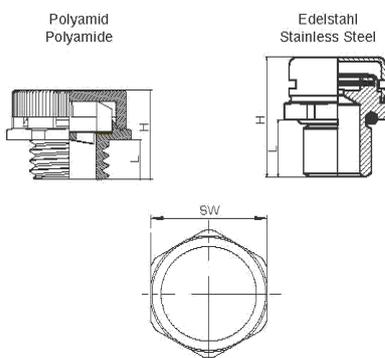

Artikelnummer	Bezeichnung	Material	Farbe	SW	L	H
51730200	SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK	PA6	RAL 9005	17	10	17,5
51730201	SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK plus	PA66 (UV-beständig)	RAL 9005	17	10	17,5
51730202	SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY	PA6	RAL 7035	17	10	17,5
51730203	SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY plus	PA66 (UV-beständig)	RAL 7035	17	10	17,5
51730204	SKINDICHT® VENT CN 12x1,5	Edelstahl	CN	17	10	21
51730205	SKINDICHT® VENT CN 12x,15 plus	Edelstahl	CN	17	10	21

Approbationen:



„Plus-Variante“ ist nach **UL** ^{us} bzw. **UL** ^{us} zugelassen.
 Weitere Informationen siehe auch Katalog.

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog. Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: PDP: M. Steinberg	Dokument: DB51730200_1DE	Blatt 1 von 1
---	--------------------------	---------------