



Bestell-Nr.: 050105

## Podensttreppe einseitig begehbar



Stufenanzahl

 2    3    4    **5**    6    7    8

### Spezifikation

Arbeitshöhe <b>3,2 m</b>	Tritt-Ausführung <b>Stufen</b>	Stufen-/Sprossenanzahl <b>5 St.</b>	Standplattform als Stufe gezählt <b>Ja</b>	Stufen-/Plattformbelag <b>Aluminium geriffelt</b>
Rutschhemmungsklasse <b>R9</b>	Plattformhöhe <b>1,2 m</b>	Höhe <b>2,2 m</b>	Plattformlänge <b>800 mm</b>	Plattformbreite <b>600 mm</b>
Stufen-/Sprossenhöhe <b>25 mm</b>	Stufen-/Sprossentiefe <b>200 mm</b>	Stufen-/Sprossenabstand <b>235 mm</b>	Neigung <b>70 °</b>	Holmhöhe <b>73 mm</b>
Holmbreite <b>25 mm</b>	Rollendurchmesser <b>125 mm</b>	Grundfläche Länge <b>1,58 m</b>	Grundfläche Breite <b>880 mm</b>	Max. Belastbarkeit <b>150 kg</b>
Bauart <b>Freistehend   Einseitig begehbar   Mit Rollen</b>	Gewicht <b>35 kg</b>	Geschäftsbereich <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	Artikel-Nr. <b>050105</b>	Preis <b>1.148,00 €</b>

### Fakten

- Einseitig begehbar Podesttreppe aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 200 mm tiefe Stufen
- Geräumige Plattform (600 x 800 mm)

- 3-seitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
- Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel  $\geq 60^\circ$  optional
- Maximale Belastung: 150 kg

#### Lieferumfang

- Podesttreppe: 1 x
- Federrolle: x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

#### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder



## Mehrwerthe

### Sicheres Arbeiten

- Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- Großformatige, rutschsichere Plattformen
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Geländer und Knieleisten für sicheres Begehen und Stehen



### Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



### Rollen

- Ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfaches verfahren von Ort zu Ort



### BG BAU gefördert

Förderung unter Vorbehalt, aktuellste Informationen finden Sie auf der Website der BG BAU. Seit 2014 fördert die BG BAU den Kauf von einseitig und beidseitig begehbareren Podestleitern, Trittern und Leiterzubehör. Von dieser Förderung profitieren alle Mitglieder der BG BAU. Dadurch sollen gerade auf Baustellen Arbeitsunfälle vermieden und die Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen von der BG BAU erhalten Sie unter:  
[www.bgbau.de/praealien](http://www.bgbau.de/praealien)

Eine Kurzübersicht zur Förderung und eine Übersicht unserer förderfähigen Produkte finden Sie auf unserer Website unter [Service/Wissen](#).

### BG BAU gefördert


0 % der Anschaffung  
stehen bis Maximalbetr

### Zubehör / Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019273

Ablageschale  
623/495x220 mm

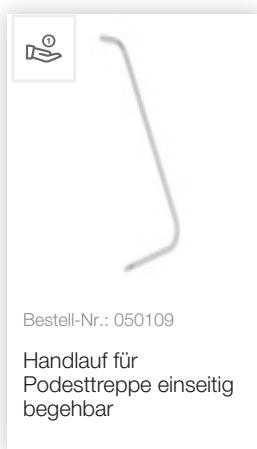

Bestell-Nr.: 050109

Handlauf für  
Podesttreppe einseitig  
begehbar




Bestell-Nr.: 050225

Handlauf steckbar links



Bestell-Nr.: 050235

Handlauf steckbar  
rechts

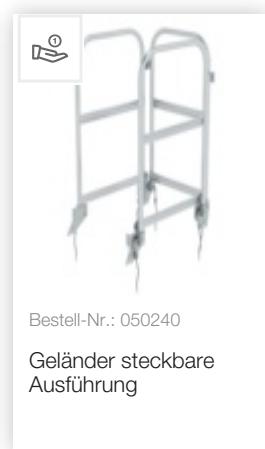

Bestell-Nr.: 050240


Geländer steckbare  
Ausführung




Bestell-Nr.: 050111  
Fahrwerk für  
Podesttrepfen




Bestell-Nr.: 050124  
Sicherungsschranke für  
Podesttreppe

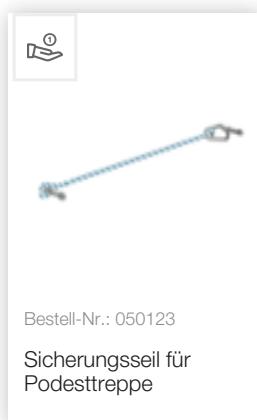

Bestell-Nr.: 050123  
Sicherungsseil für  
Podesttreppe

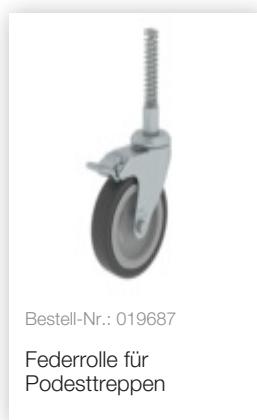

Bestell-Nr.: 019687  
Federrolle für  
Podesttreppe

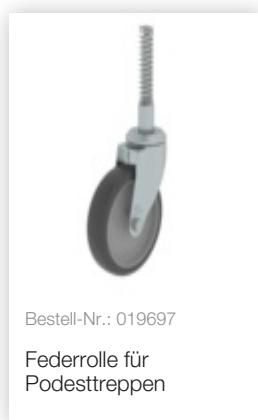

Bestell-Nr.: 019697  
Federrolle für  
Podesttreppe




Bestell-Nr.: 050112  
Federrolle für  
Podesttreppe




Bestell-Nr.: 050113  
Federrolle für  
Podesttreppe



Bestell-Nr.: 050237  
Umbausatz für Rollen  
und Schiebegriffe

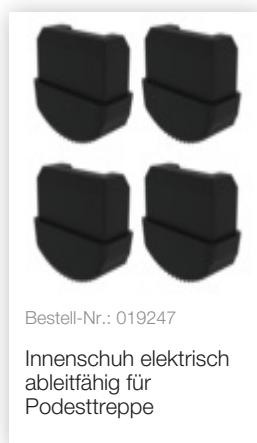


Bestell-Nr.: 019247  
Innenschuh elektrisch  
ableitfähig für  
Podesttreppe

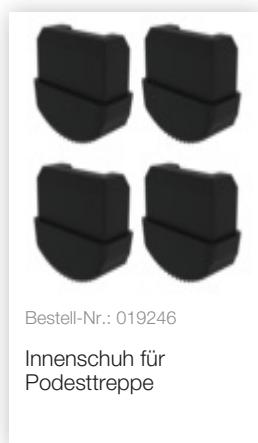


Bestell-Nr.: 019246  
Innenschuh für  
Podesttreppe




Bestell-Nr.: 050120  
Nachrüstsatz Lenkrolle  
Edelstahl

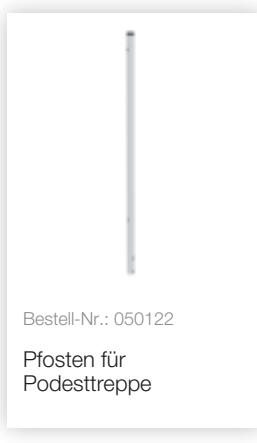

Bestell-Nr.: 050122  
Pfosten für  
Podesttreppe

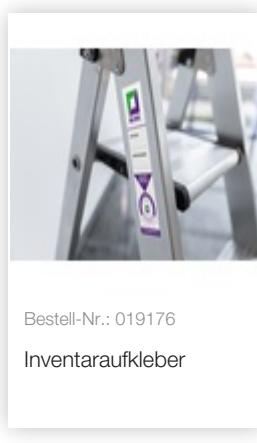

Bestell-Nr.: 019176  
Inventaraufkleber

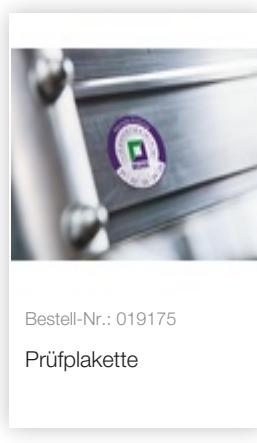

Bestell-Nr.: 019175  
Prüfplakette

## Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

