

44424032	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 17.09.2018	<b>EPIC® MODULAR 10.0 KONTAKTE GEDREHT</b>	

## Beschreibung


- für Einsätze und Module der EPIC® Rechtecksteckverbinder



## Technische Daten


Durchgangswiderstand:	< 1 mOhm
Kontakte:	Kupferlegierung, hartversilbert
Steckzyklen:	500

Artikel- Nummer	Artikel	Einsätze	Version	Querschnitt in mm <sup>2</sup>	Oberfläche
<b>Kontakte</b>					
44424032	EPIC® Modular SCEM AG 50 D=10.0	Crimpkontakt für HHC1 Module	Stift	50	Ag
44424035	EPIC® Modular BCEM AG 50 D=10.0	Crimpkontakt für HHC1 Module	Buchse	50	Ag
44424033	EPIC® Modular SCEM AG 70 D=10.0	Crimpkontakt für HHC1 Module	Stift	70	Ag
44424036	EPIC® Modular BCEM AG 70 D=10.0	Crimpkontakt für HHC1 Module	Buchse	70	Ag
44424034	EPIC® Modular SCEM AG 95 D=10.0	Crimpkontakt für HHC1 Module	Stift	95	Ag
44424037	EPIC® Modular BCEM AG 95 D=10.0	Crimpkontakt für HHC1 Module	Buchse	95	Ag
<b>Crimpbacken für Kontakte der HHC1 Module</b>					
44424038	EPIC® TOOL DIE D=10.0/50sqmm	Crimpbacken		50	
44424039	EPIC® TOOL DIE D=10.0/70sqmm	Crimpbacken		70	
44424040	EPIC® TOOL DIE D=10.0/95sqmm	Crimpbacken		95	

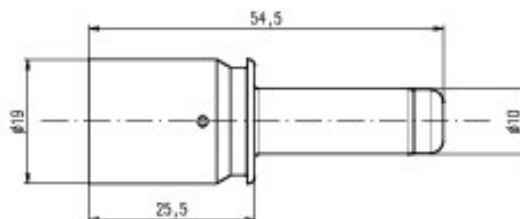

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44424032DE Version: 01	Seite 1 von 2
------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------

44424032	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 17.09.2018	<b>EPIC® MODULAR 10.0 KONTAKTE GEDREHT</b>	

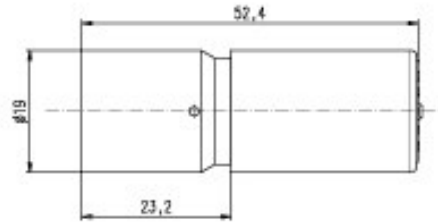

### Info

Crimpkontakte für höchste Querschnitte und Ströme

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44424032DE Version: 01	Seite 2 von 2
------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------