



# Einhell

## EXPERT

### GE-SA 1640


Elektro-Vertikutierer-Lüfter  
Art.-Nr.: 3420590  
Ident-Nr.: 11013

### Ausstattung

- Kraftvoller Reihenschlussmotor
- Kombi-Gerät: Vertikutierer und Lüfter
- Kugelgelagerte Messerwalze mit 20 Edelstahlmesser
- Kugelgelagerte Lüfterwalze mit 30 Krallen
- Höhenverstellbarer und klappbarer Führungsholm
- 4-stufige zentrale Arbeitstiefeneinstellung mit Parkposition
- Rasenschonende, großflächige Räder
- Großer Fangsack 48 Ltr.
- Schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Schnellverschlüsse
- Tragegriff
- Empfohlen für Rasenflächen bis 800 m<sup>2</sup>

### Technische Daten

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| • Netzanschluss            | 230 V   50 Hz      |
| • Leistung                 | 1600 W             |
| • Arbeitsbreite            | 400 mm             |
| • Anzahl Vertikutiermesser | 20 STK             |
| • Anzahl Lüfterkrallen     | 30 STK             |
| • Raddurchmesser vorne     | 220 mm             |
| • Raddurchmesser hinten    | 175 mm             |
| • Fangsackvolumen          | 48 L               |
| • Arbeitstiefe             | 4 settings   12 mm |

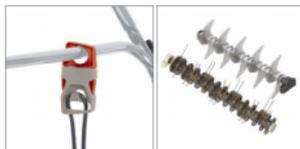

### Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| • Produktgewicht                  | 12.8 kg            |
| • Bruttogewicht Einzelverpackung  | 16 kg              |
| • Maße Einzelverpackung           | 645 x 320 x 528 mm |
| • Stück pro Exportkarton          | 1 STK              |
| • Containermengen (20"/40"/40"HC) | 238   532   608    |



Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen  
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten  
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör