
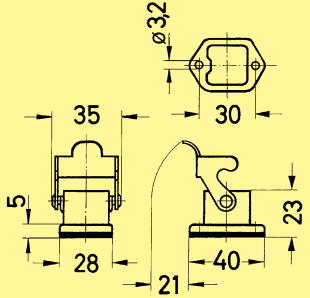

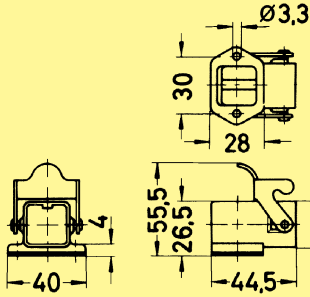

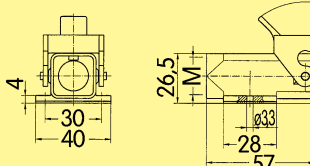

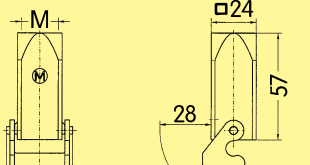

 

 

 


Kunststoffgehäuse für industrielle Anwendungen / 1-Querbügel-Verriegelungssystem

Bezeichnung	Kabelausgang	Bestell-Nummer	metrisch		Maße in mm
			Maßzeichnung		
Anbaugehäuse		hellgrau 09 20 003 0320			 Montageausschnitt 22 x 22 mm
		schwarz 09 20 003 0327			
Anbaugehäuse		hellgrau 09 20 003 0820			 Montageausschnitt 22 x 22 mm
		schwarz 09 20 003 0827			
Sockelgehäuse gerader Kabelausgang		hellgrau 19 20 003 0220	1 x 20		 Montageausschnitt 22 x 22 mm
		schwarz 19 20 003 0227	1 x 20		
Kupplungsgehäuse gerader Kabelausgang		hellgrau 19 20 003 0720	1 x 20		 Montageausschnitt 22 x 22 mm
		schwarz 19 20 003 0727	1 x 20		
Abdeckkappen für Gehäuseunterteile		hellgrau 09 20 003 5407 ¹⁾			
		hellgrau 09 20 003 5408 ¹⁾²⁾			
Abdeckkappen mit Befestigungsschnur		hellgrau 09 20 003 5445 ²⁾			
		hellgrau 09 20 003 5446 ³⁾			
		schwarz 09 20 003 5449 ²⁾			
		schwarz 09 20 003 5450 ³⁾			
Abdeckkappen für Kupplungsgehäuse		hellgrau 09 20 003 5447 ²⁾			
		hellgrau 09 20 003 5448 ³⁾			

Han Gehäuse

¹⁾ auch für Gehäuseunterteile und Kupplungsgehäuse aus Metall

²⁾ bei montiertem Buchseneinsatz oder bei montiertem Han-Brid® Einsatz

³⁾ bei montiertem Stifteinsatz