

## Konventionelles Lade- und Starthilfegerät auch für tiefentladene Batterien.

### LADEGERÄT

Der Neostart 620 ist für alle Bleibatterien mit flüssigem Elektrolyt geeignet: 12V und 24V: **20Ah bis 1350Ah**. Konventionelles Gerät, Überwachung des Ladevorgangs nötig.


### STARTER

Der Neostart 620 ist für den Start von Fahrzeugen mit einer 12V bzw. 24V Batterie mit flüssigem Elektrolyten geeignet: 12V und 24V: **45Ah bis 200Ah**. Vorladen vor dem Startvorgang nötig.

- Fach für Kabel und Zange
- fahrbares Gerät mit Griff, leichter zu transportieren
- Kabel Ø 16mm<sup>2</sup>, (2m -rotes Kabel und 1.8m – schwarzes Kabel)
- Austauschbare Sicherung an der Frontseite des Gerätes
- großes Amperemeter

**Maximale Ladeleistung = 1600W**  
**Maximale Starterleistung = 10kW**

### BENUTZERFREUNDLICHE TASTATUR

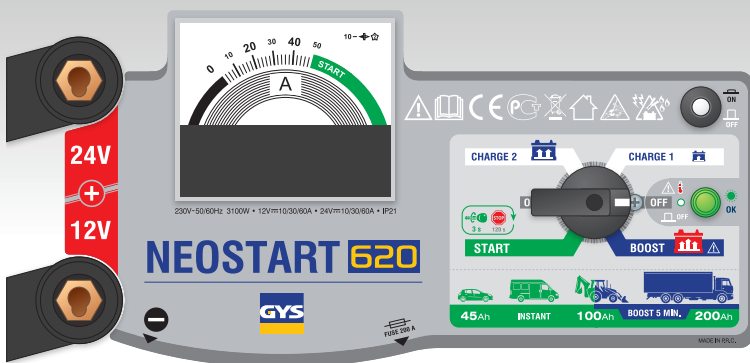

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	3100W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230V	16A	3100W	12-24V	20>1350 Ah	3	90A	60A	•	360A	620A	200A	IP 21	47x32x27 cm	24 kg