


# DATA SHEET/Datenblatt

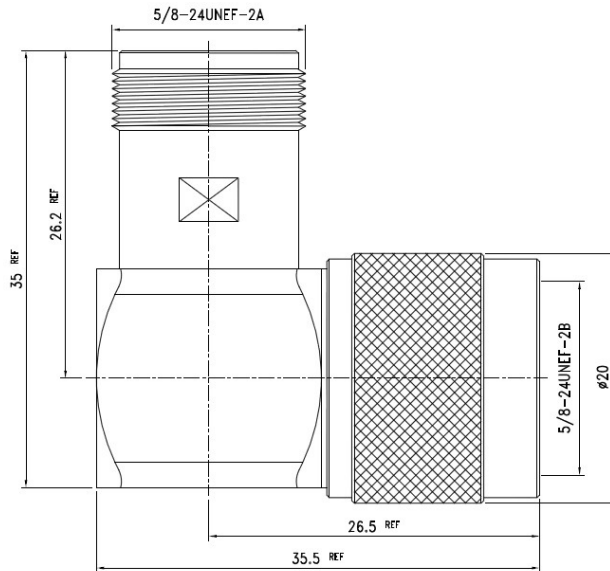

## Description

Coaxial 90° angle adaptor  
N-female/N-male

## Beschreibung

Koaxial 90° Winkel Adapter  
N-Buchse/N-stecker

## Mechanical characteristics

couplung tourque

## Mechanische Eigenschaften

Kupplugsdrehmoment 4-6 Nm

## Components

centre contacts  
body and other metal parts  
insulator  
gasket

## Bauteile

Innenkontakt CuSn C51900 (Phosphorbronze)  
Körper und andere Metall Teile CuZn39Pb3 nikel plated  
Isolierung TEFLON® (PTFE)  
Dichtung silicone rubber

## Electrical characteristics

impedance  
return loss  
Insertion loss

## Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand 50Ω  
Rückflussdämpfung ≤ -25,0dB@2GHz  
Einfüge Dämpfung ≤ 0,1 dB@ 2GHz

## Enviromental

RoHS compliant  
protection class  
operating temperature

## Umgebung

RoHS konform 2002/95/EC  
Schutzklasse IP (IEC 60529)  
Betriebstemperatur -30°C/+100°C