


Components

Lautsprechertechnik

LS-Dekorgitter



Mit feiner Lochung, 2-teilige Ausführung mit schraubbarem Befestigungsring für den Lautsprecher und Aufsteckgitter, diverse Größen.

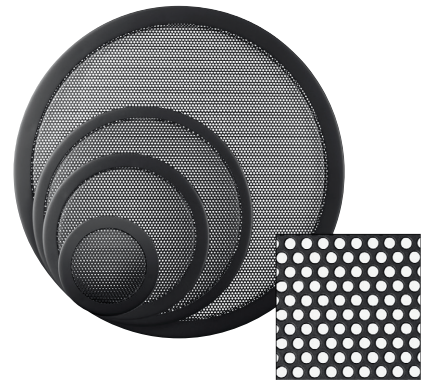


Modell	Best.-Nr.	Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe gesamt	Höhe innen
SG-75	12.1950	Ø 99 mm	Ø 73 mm	14 mm	9 mm
SG-100	12.1960	Ø 140 mm	Ø 103 mm	14 mm	8 mm
SG-130	12.1970	Ø 162 mm	Ø 128 mm	14 mm	8 mm
SG-165	12.1980	Ø 174 mm	Ø 140 mm	16 mm	9 mm
SG-200	12.1990	Ø 214 mm	Ø 182 mm	20 mm	11 mm
SG-250	12.2000	Ø 267 mm	Ø 232 mm	25 mm	11 mm
SG-300	12.2010	Ø 322 mm	Ø 276 mm	25 mm	12 mm

LS-Schutzgitter



Klassische Form mit quadratischer Lochung und Gummiumrandung, schwarz lackiert, durch Klammern zu befestigen, mit hoher Stabilität in allen Größen.

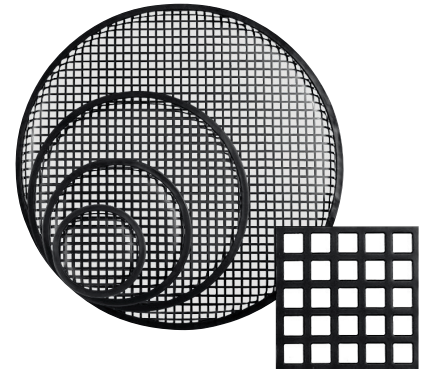

Modell	Best.-Nr.	Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe gesamt
MZF-8628	12.1150	Ø 130 mm	Ø 108 mm	13 mm
MZF-8627	12.4230	Ø 170 mm	Ø 142 mm	14 mm
MZF-8629	12.1160	Ø 206 mm	Ø 180 mm	14 mm
MZF-8630	12.1170	Ø 256 mm	Ø 230 mm	14 mm
MZF-8631	12.1180	Ø 310 mm	Ø 280 mm	15 mm
MZF-8632	12.1190	Ø 384 mm	Ø 354 mm	16 mm
MZF-8633	12.1200	Ø 460 mm	Ø 430 mm	16 mm

CC-10/SW

Best.-Nr. 12.9240

LS-Akustik-Bespannstoff

Schwarzer Textilstoff für die Frontbespannung von Lautsprecherboxen und Soundboards. Sehr gute Schalldurchlässigkeit. Abmessungen: 140 x 75 cm, dehnbar.



MDM-140

Best.-Nr. 11.9100

Schaumstoffmatte

- Anthrazitfarbener, offenporiger Schaum
- 1400 x 750 x 5 mm , 1 m²
- Für z. B. Lautsprecher-Frontabdeckungen oder Verkleiden von Werkzeugkoffern



Lautsprecher-Akustik-Schaumfronten



Anthrazitfarbener, offenporiger Schaum (10 mm stark) mit hoher Schalldurchlässigkeit, in diversen Maßen. Lieferung erfolgt paarweise.

Modell	Best.-Nr.	Zul. Einsatztemperatur	Abmessungen
MDM-8602	12.5990	0-40 °C	611 x 480 mm
MDM-4002	12.5980	0-40 °C	668 x 579 mm
MDM-3522	12.5970	0-40 °C	780 x 422 mm
MDM-3002	12.5960	0-40 °C	480 x 378 mm

